


▶▶ 自在/自在ストッパー 60mm/SP型は車輪を止めるストッパーです。

品番	車輪種類	許容荷重 N kgf	車輪径 Dmm	車輪幅 W <sub>1</sub> (W <sub>2</sub> )mm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm	プレートサイズ X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm
AWNT-60	ナイロン	800 82	60	45(9.5)	76					17
	SP ナイロン	800 82								

品番	車輪種類	許容荷重 N kgf	車輪径 Dmm	車輪幅 W <sub>1</sub> (W <sub>2</sub> )mm	取付高 Hmm	ステム径 T	ステム長 Lmm	取付ナット部 対辺 mm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm	スパナ (オプション)
AWNS-60	ナイロン	800 82	60	45(9.5)	70	M12×P1.75	15	17	17	(R50)	D
	SP ナイロン	800 82								(R62)	

品番	車輪種類	許容荷重 N kgf	車輪径 Dmm	車輪幅 W <sub>1</sub> (W <sub>2</sub> )mm	取付高 Hmm	ステム径 T	ステム長 Lmm	取付ナット部 対辺 mm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm	スパナ (オプション)
AWS-60	ナイロン	1500 153	60	45(9.5)	70	M12×P1.75	15	17	17	(R53)	D
	SP ナイロン	1500 153								(R62)	

- AWNT・AWNS本体はナイロン製です。
- AWSの本体はアルミダイカスト製です。
- キャスターの受け皿の大きが使用可能です。
- AWNT・AWNSは、キャスター裏側の六角で締めつける事が可能です。

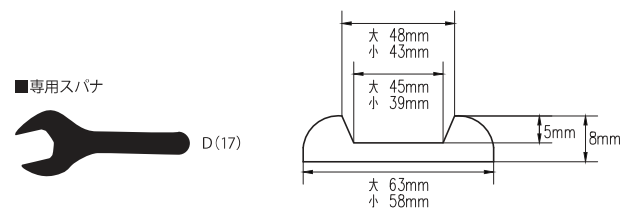

デザインキャスター(プレートねじ込み差込み仕様)