

SU-STC/SU-SKC (静電気防止ゴム車輪) series RoHS対応 nansin


静電気防止キャスタープレートねじ込み仕様

ステンレス静電気防止仕様



SU-STC75 EME

SU-STC75 EME S-12

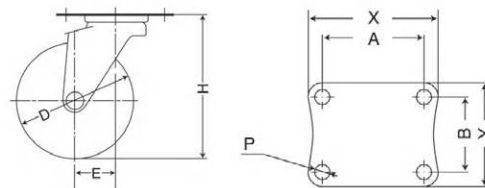

SU-STC 自在 65-75mm

| 品番 | | 車輪種類 | 許容荷重 | | 始動力 | 旋回始動力 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | 取付ピッチ | プレートサイズ | 取付穴径 | 偏心 | 旋回半径 |
|-----------|-----|-----------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------|------|----|-------|
| 型式-車輪径 | 車輪 | | N | kgf | | | | | | | | | | |
| SU-STC-65 | EME | ゴム(静電気防止) | 500 | 51 | 12.00 | 27.00 | 65 | 25 | 85 | 55×42 | 70×58 | 8.8 | 25 | (R60) |
| SU-STC-75 | | ゴム(静電気防止) | 600 | 61 | 14.40 | 32.40 | 75 | 25 | 93 | 55×42 | 70×58 | 8.8 | 25 | (R65) |

SU-STC 自在 S-12ストッパー 65-75mm / S-12ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

| 品番 | | | 車輪種類 | 許容荷重 | | 始動力 | 旋回始動力 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | 取付ピッチ | プレートサイズ | 取付穴径 | 偏心 | 旋回半径 |
|-----------|-----|------|-----------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------|------|----|-------|
| 型式-車輪径 | 車輪 | SP | | N | kgf | | | | | | | | | | |
| SU-STC-65 | EME | S-12 | ゴム(静電気防止) | 500 | 51 | 12.00 | 27.00 | 65 | 25 | 85 | 55×42 | 70×58 | 8.8 | 25 | (R97) |
| SU-STC-75 | | | ゴム(静電気防止) | 600 | 61 | 14.40 | 32.40 | 75 | 25 | 93 | 55×42 | 70×58 | 8.8 | 25 | (R97) |

SU-SKC 固定 65-75mm

| 品番 | | 車輪種類 | 許容荷重 | | 始動力 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | 取付ピッチ | プレートサイズ | 取付穴径 |
|-----------|-----|-----------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---------|------|
| 型式-車輪径 | 車輪 | | N | kgf | | | | | | | |
| SU-SKC-65 | EME | ゴム(静電気防止) | 500 | 51 | 12.00 | 65 | 25 | 85 | 55×28 | 70×52 | 8.8 |
| SU-SKC-75 | | ゴム(静電気防止) | 600 | 61 | 14.40 | 75 | 25 | 93 | 55×28 | 70×52 | 8.8 |

・SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。

・車輪色を黒にすることも可能です。

(ロット生産品)…黒ゴムの場合、電気抵抗値10⁴Ω以下(当社測定値で保証値ではありません。)