


SKM(静電気防止ゴム車輪) series RoHS対応

nansin



SKM-150 VSE

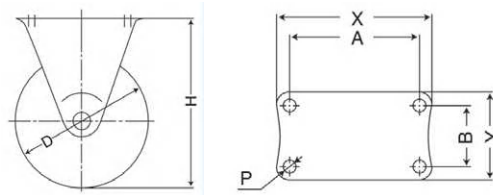

SKM 固定 75-200mm

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径
型式-車輪径	車輪		N	kgf		Dmm	Wmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm
SKM-75	VAE	ゴム(入・静電気防止)	800	82	6.00	75	32	100	63×40	95×71	9.5
SKM-100	VSE	ゴム(入・静電気防止)	1200	122	9.00	100	32	144	80×45	115×80	10.5
SKM-130		ゴム(入・静電気防止)	1800	184	13.50	130	38	177	100×56	138×90	11.0
SKM-150		ゴム(入・静電気防止)	2000	204	15.00	150	42	198	100×56	138×90	11.0
SKM-200		ゴム(入・静電気防止)	2500	255	18.75	200	45	250	112×63	152×100	11.0

・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
 ・STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
 ・車輪色を黒にすることも可能です。
 (ロット生産品)・・・黒ゴムの場合、電気抵抗値 $10^4\Omega$ 以下(当社測定値で保証値ではありません。)

・静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。
 ・静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。

