


SKM(静電気防止ウレタン車輪) series RoHS対応 *nansin*



SKM-150 VUE

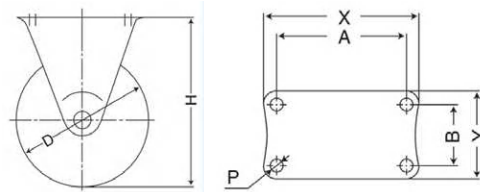

SKM 固定 75-200mm

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径
型式-車輪径	車輪		N	kgf		Dmm	Wmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm
SKM-75	VUE	ウレタン(B入・静電気防止)	1200	122	7.20	75	32	100	63×40	95×71	9.5
SKM-100		ウレタン(B入・静電気防止)	1700	173	10.20	100	32	144	80×45	115×80	10.5
SKM-130		ウレタン(B入・静電気防止)	2600	265	15.60	130	38	177	100×56	138×90	11.0
SKM-150		ウレタン(B入・静電気防止)	3000	306	13.50	150	42	198	100×56	138×90	11.0
SKM-200		ウレタン(B入・静電気防止)	3700	377	16.65	200	42	250	112×63	152×100	11.0

- 金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- 電気抵抗値 $10^7 \sim 10^8 \Omega$ 。
- ノンカーボンの車輪を採用しているので床を汚すことはありません。
- 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。



VUE