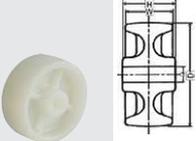
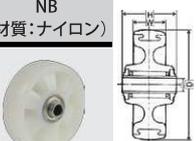



▶▶ ナイロン車輪

NM (材質:ナイロン)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	NM-25	ナイロン	—	130	13.3	25	12	14	4.0	—	STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ	25mm・32mm・65mmはリップなし 10シリーズ(65~100mm)のみ黒ナイロン
	NM-32	ナイロン	—	220	22.4	30	16	18	4.5	—		
	NM-38	ナイロン	—	280	28.6	38	18	20	6.0	—		
	NM-40	ナイロン	—	300	30.6	40	18	20	6.0	—		
	NM-50	ナイロン	—	600	61.2	50	20	23	6.0	—		
	NM-65	ナイロン	—	700	71.4	65	25	31	8.0	—		
	NM-75	ナイロン	—	800	81.6	75	25	31	8.0	—		
	NM-100	ナイロン	—	650	66.3	100	25	30	8.0	—		
	NM-125※	ナイロン	—	1000	102.0	125	25	42	9.5	—		

NL (材質:ナイロン)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	NL-65	ナイロン	—	300	30.6	65	20	23	6.0	—	SU-TEL・SU-KEL・SU-SEL・TEL・KEL・SEL・GEL	
	NL-75	ナイロン	—	400	40.8	75	20	23	6.0	—		

NH (材質:ナイロン)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	NH-50	ナイロン	—	650	66.3	50	25	27	6.0	—	STC・SKC・SU-STC・SU-SKC・TH・KH・SH・20シリーズ・30シリーズ・UTC・UKC	50mmは黒ナイロン 200mmはリップつき 注9.5(TH・KH・SH) 12シリーズは(STC・SKC・SU-STC・SU-SKC・20・30シリーズ用) 20シリーズ(100mm)は黒ナイロン
	NH-65	ナイロン	—	900	91.8	63	29	33	9.5	—		
	NH-100-9.5	ナイロン	—	1200	122.4	100	32	42	9.5	—		
	NH-100-12	ナイロン	—	1200	122.4	100	32	42	12.0	—		
	NH-200	ナイロン	—	2500	255.0	200	45	55	20.0	—		

NB (材質:ナイロン)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	NB-100	ナイロン	—	1200	122.4	100	29	42	12.0	ラジアルベアリング	STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・30シリーズ	
	NB-150	ナイロン	—	1600	163.2	150	35	56	12.0	ニードルベアリング		

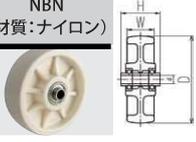NBN (材質:ナイロン)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	NBN-125	ナイロン	—	2000	204.0	125	38	55	12.0	ラジアルベアリング	STC	

車輪形状はサイズによって多少異なります。