


LHM/LHF クランプレバー

GN302・GN302.1

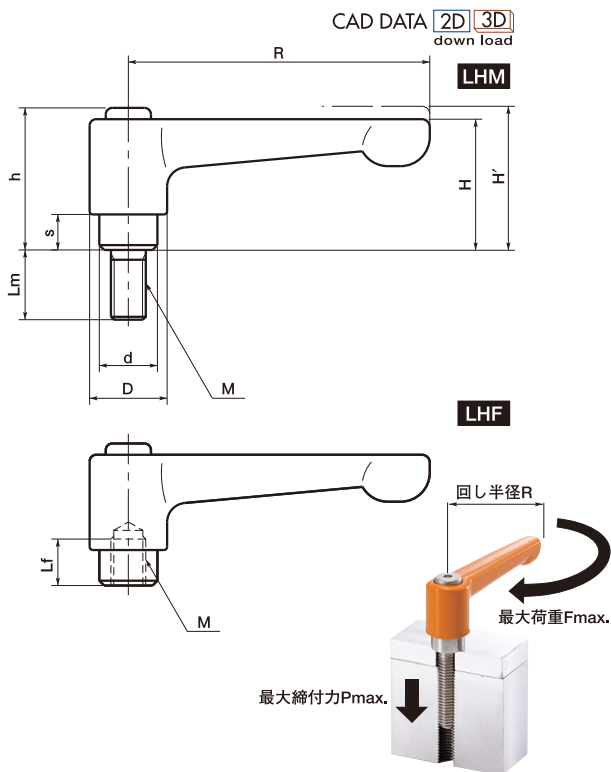

- フラットレバータイプ。上部スペースに制限がある用途に。
- スチール製とステンレス製を標準化。
- **SG** —— シルバーグレー
BK —— つや消し黒
OR —— オレンジ
- M3からM12まで豊富なねじサイズ。レバーの回り半径とねじ径の組み合わせが選択できます。
- 材質・仕上げ
 レバー: 亜鉛ダイカスト、粉体塗装 —— **SG BK OR**
 ねじ・止めねじ: SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) —— **LHM LHF**
 SUS303 —— **LHMS LHFS**
 スプリング: SWPB —— **LHM LHF**
 ステンレス鋼線 —— **LHMS LHFS**

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

色をご指定ください。
LHM LHMSはLmをご指定ください。

LHM-6×20-OR

クランプレバー M Lm 色
 (スチール製・おねじ)

LHM (スチール製・おねじ)・**LHMS** (ステンレス製・おねじ)

unit:mm

LHM(スチール製)	LHMS(ステンレス製)	共通寸法												
Catalog Number 品番	Catalog Number 品番	M	Lm	R	H	H'	h	s	D	d	No.of Teeth 歯数	Fmax. 最大荷重 (N)	Pmax. 最大締付力 (kN)	Mass 質量 (g)
LHM- 3	LHMS- 3	M 3	6・8・10・12・16	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	31~ 33
LHM- 4	LHMS- 4	M 4	10・12・16・20・25・32	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	32~ 35
LHM- 5	LHMS- 5	M 5	12・16・20・25・32・40・50	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	36~ 42
LHM- 6	LHMS- 6	M 6	12・16・20・25・32・40・50	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	36~ 45
LHM- 6B	LHMS- 6B	M 6	12・16・20・25・32・40・50・63	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	80~ 90
LHM- 8	LHMS- 8	M 8	12・16・20・25・32・40・50・63	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	82~ 98
LHM-10A	—	M10	20・25・32・40・50・63・80	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	360	16	89~124
LHM- 8B	—	M 8	16・20・25・32・40・50・63・80	78	34	38	36	8	21	16	26	140	10	133~155
LHM-10	LHMS-10	M10	16・20・25・32・40・50・63・80	78	34	38	36	8	21	16	26	290	16	138~164
LHM-12A	—	M12	25・32・40・50・63・80	78	34	38	36	8	21	16	26	500	23	140~190

* **LHM** (スチール製)のみ標準品です。

LHF (スチール製・めねじ)・**LHFS** (ステンレス製・めねじ)

unit:mm

LHF(スチール製)	LHFS(ステンレス製)	共通寸法												
Catalog Number 品番	Catalog Number 品番	M	Lf	R	H	H'	h	s	D	d	No.of Teeth 歯数	Fmax. 最大荷重 (N)	Pmax. 最大締付力 (kN)	Mass 質量 (g)
LHF- 3	LHFS- 3	M 3	7	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	36
LHF- 4	LHFS- 4	M 4	9	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	35
LHF- 5	LHFS- 5	M 5	9	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	35
LHF- 6	LHFS- 6	M 6	9	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	33
LHF- 6B	LHFS- 6B	M 6	11	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	78
LHF- 8	LHFS- 8	M 8	11	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	74
LHF- 8B	LHFS- 8B	M 8	14	78	34	38	36	8	21	16	26	140	10	125
LHF-10	LHFS-10	M10	14	78	34	38	36	8	21	16	26	290	16	119