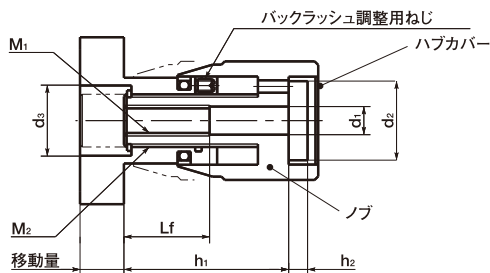
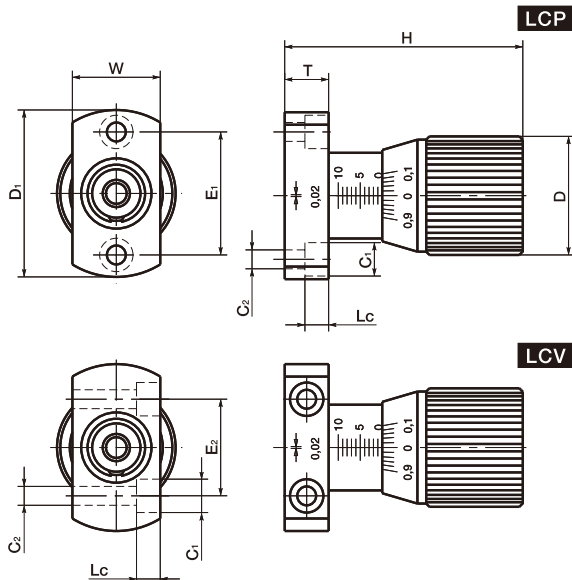


# LCP/LCV コントロールメカニズム

GN727

 CAD DATA 2D 3D  
 down load


● おなじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置ぎめが可能です。

● 2種類の取り付け方向を標準化。

LCP ——— 平行タイプ

LCV ——— 垂直タイプ

● 回転方向は2種類から選択可能です。

R ——— 右回転で増加

L ——— 左回転で増加

● 移動量

LCP-27 LCV-27 ——— 10mm

LCP-34 LCV-34 ——— 15mm

● 表示分解能：0.02mm

● 材質・仕上げ

本体：S15C、三価クロメート処理

ノブ：アルミニウム合金、アルマイト処理(黒)

ハブカバー：ポリアセタール(ライトグレー)

ご注文にあたって

🕒 14:00当日出荷

🚚 直送可能

**品番** 回転方向をご指定ください。

## LCP-27-R

コントロール      D      回転方向  
 メカニズム

### LCP (平行タイプ)

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	M1	M2	H	T	W	D1	E1	Lc	C1	C2	Lf	h1	h2	d1	d2	d3	Mass 質量 (g)
LCP-27	22,800	27	M6	M12×1	54	10	20	38	28	4.5	8	4.3	19.5	37.5	4.3	6.4	18	16	103
LCP-34	24,300	34	M8	M16×1	67	11	25	50	36	5.5	9.5	5.3	23.5	45.5	4.2	8.5	23	19	206

### LCV (垂直タイプ)

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	M1	M2	H	T	W	D1	E1	Lc	C1	C2	Lf	h1	h2	d1	d2	d3	Mass 質量 (g)
LCV-27	22,400	27	M6	M12×1	54	10	20	38	22	4.5	8	4.3	19.5	37.5	4.3	6.4	18	16	103
LCV-34	24,000	34	M8	M16×1	67	11	25	50	30	5.5	9.5	5.3	23.5	45.5	4.2	8.5	23	19	206