




KUDM/KUDF プラスティックミニノブ

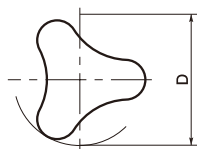

CAD DATA [2D](#) [3D](#)
 download

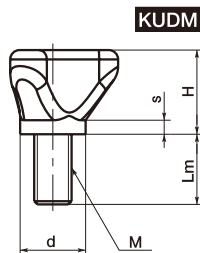

KUDM

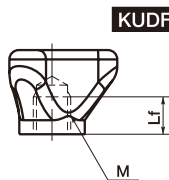

KUDF

- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- M3からM10まで豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
 - SG** —— ダークグレー + シルバークレー
 - BK** —— ダークグレー + 黒
 - OR** —— ダークグレー + オレンジ
 - BL** —— ダークグレー + ブルー
 - YW** —— ダークグレー + イエロー
- 材質・仕上げ
 ノブ：ナイロン6
 ねじ：SS400、三価クロメート処理 —— **KUDM**
 S45C、三価クロメート処理 —— **KUDF**

KUDM (おねじ)

Catalog Number 品番	D	M	Lm	d	H	s	Mass 質量 (g)
KUDM-16-M 3	16	M 3	10・16	9	12.5	2	9~10
KUDM-16-M 4	16	M 4	10・16	9	12.5	2	10~11
KUDM-16-M 5	16	M 5	10・16・20	9	12.5	2	11~13
KUDM-20-M 5	20	M 5	10・16・20	10	14	2.5	13~14
KUDM-20-M 6	20	M 6	10・16・20・25	10	14	2.5	13~16
KUDM-25-M 5	25	M 5	20・25	12	15.5	3	15~16
KUDM-25-M 6	25	M 6	16・20・25	12	15.5	3	16~17
KUDM-32-M 6	32	M 6	20・25	16	21	4	21~22
KUDM-32-M 8	32	M 8	16・20・25	16	21	4	34~37
KUDM-40-M 8	40	M 8	16・20・25・30・40・50	19.5	25	4	48~59
KUDM-40-M10	40	M10	20・25・30・40・50	19.5	25	4	67~82

unit:mm

KUDF (めねじ)

Catalog Number 品番	D	M	Lf	d	H	s	Mass 質量 (g)
KUDF-16-M 3	16	M 3	5	9	12.5	2	10
KUDF-16-M 4	16	M 4	5	9	12.5	2	10
KUDF-16-M 5	16	M 5	5	9	12.5	2	9
KUDF-20-M 5	20	M 5	6	10	14	2.5	11
KUDF-20-M 6	20	M 6	6	10	14	2.5	10
KUDF-25-M 5	25	M 5	8	12	15.5	3	12
KUDF-25-M 6	25	M 6	8	12	15.5	3	11
KUDF-32-M 6	32	M 6	8	16	21	4	17
KUDF-32-M 8	32	M 8	8	16	21	4	25
KUDF-40-M 8	40	M 8	10	19.5	25	4	39
KUDF-40-M10	40	M10	10	19.5	25	4	49

unit:mm