

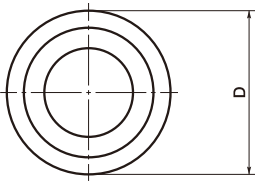


KIM/KIF プラスティックミニノブ

GN420・GN421

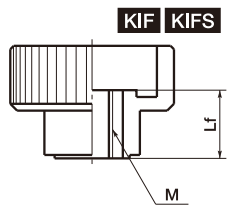

CAD DATA [2D](#) [3D](#)
 download

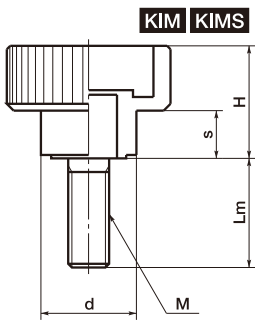

- **KIM** ————— スティール製・おねじ
- **KIMS** ————— ステンレス製・おねじ
- **KIF** ————— スティール製・めねじ
- **KIFS** ————— ステンレス製・めねじ
- ねじの呼び・長さ・形状の変更をご希望の場合は、レバー・ノブ ねじ組み合わせサービス (P.58～P.59) およびねじカットサービス (P.60～P.61) をご利用ください。
- 材質・仕上げ
 ノブ: ナイロン6 (黒)
 ねじ: SUM22L、三価クロメート処理 — **KIM** **KIF**
 SUS303 ————— **KIMS** **KIFS**

KIM (スティール製・おねじ)・**KIF** (スティール製・めねじ)

unit:mm

KIM (おねじ)			KIF (めねじ)			共通寸法				
Catalog Number 品番	Lm	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Lf	Mass 質量 (g)	D	M	H	s	d
KIM-19-M5	10・15	3～4	KIF-19-M 5	9.5	9	19	M 5	14	6	12
KIM-24-M6	16・20・—・30	7～12	KIF-24-M 6	10.5	10.5	24	M 6	16.5	7	14
KIM-30-M8	20・25・30	14～20	KIF-30-M 8	11.5	11.5	30	M 8	19.5	8.5	16
—	—	—	KIF-36-M10	14	18	36	M10	22.5	10	18

KIMS (ステンレス製・おねじ)・**KIFS** (ステンレス製・めねじ)

unit:mm

KIMS (おねじ)			KIFS (めねじ)			共通寸法				
Catalog Number 品番	Lm	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Lf	Mass 質量 (g)	D	M	H	s	d
KIMS-19-M5	10・15	3～4	KIFS-19-M5	9.5	9	19	M5	14	6	12
KIMS-24-M6	16・20・—・30	7～12	KIFS-24-M6	10.5	10.5	24	M6	16.5	7	14
KIMS-30-M8	20・25・30	14～20	KIFS-30-M8	11.5	11.5	30	M8	19.5	8.5	16