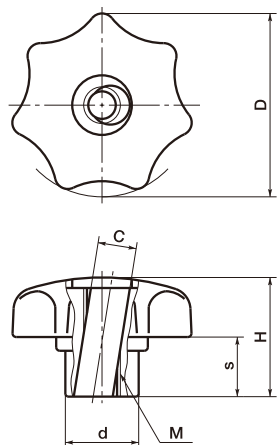
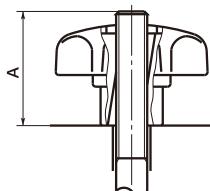
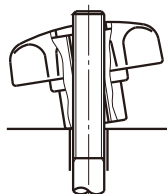


KSQ クイックセブンロブノブ

GN6336.3

CAD DATA [2D](#) [3D](#)
down load

- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ(A)がノブの全高(H)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はノブの全高(H)以上になるように設計してください。
- 材質・仕上げ
ノブ: ナイロン6(つや消し黒)
ハブ: SUM22L、三価クロメート処理

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	M	H	s	d	C	Mass 質量 (g)
KSQ-40×M 8	1,480	40	M 8	26	13	16	8.4	24
KSQ-50×M10	1,900	50	M10	34	17	20	10.5	50
KSQ-63×M12	2,620	63	M12	42	21	26	13	83

ご注文にあたって

🕒 14:00当日出荷

🚚 直送可能

品番

KSQ-40×M8

クイックセブン
ロブノブ

D

M

- クイックセブンロブノブの姉妹品として、クイックランプノブ **KQC** があります。


KQC クイックランプノブ (P.181)