


KJW/KJR 十字ノブ

GN6335.2




KJWS

KJR

KJW

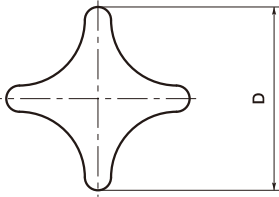

CAD DATA 2D 3D
down load

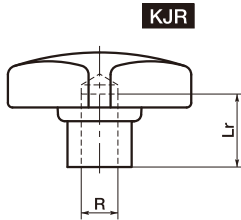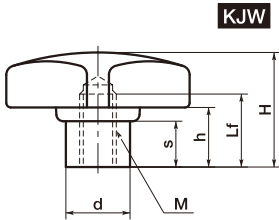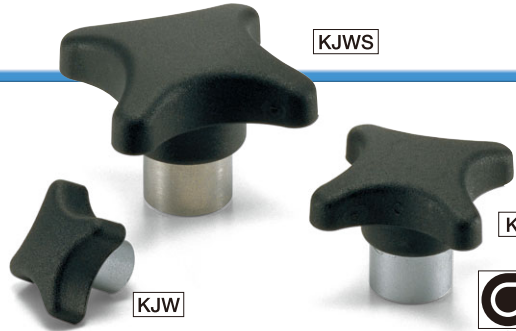

- 力のかかりやすい形状です。
- 金属ハブが露出しているのため追加加工や固定用ピンの使用が容易です。
- クランピングスクリューやグラブスクリューと組み合わせた十字ノブを製作いたします。詳しくはねじ組み合わせサービス (P.58~P.59) をご参照ください。
- 材質・仕上げ
 ノブ: ナイロン6 (つや消し黒)
 ハブ: SUM22L、三価クロメート処理 KJW KJR
 SUS303 KJWS

KJW (スチール製・めねじ) ・ **KJWS** (ステンレス製・めねじ)

unit:mm

KJW (スチール製・めねじ)		KJWS (ステンレス製・めねじ)		共通寸法							
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	M	Lf	H	h	s	d	Mass 質量 (g)
KJW-32×M 6	320	KJWS-32×M 6	830	32	M 6	12	20	10	9	12	15
KJW-40×M 8	380	KJWS-40×M 8	1,040	40	M 8	14	25	13	10	14	24
KJW-50×M10	530	KJWS-50×M10	1,480	50	M10	18	32	20	12	18	48
KJW-63×M12	850	KJWS-63×M12	1,890	63	M12	22	40	25	14	20	75

KJR (スチール製・リーマ穴)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	RH7	Lr	H	h	s	d	Mass 質量 (g)
KJR-32×R 6	360	32	6	12	20	10	9	12	10
KJR-40×R 8	420	40	8	14	25	13	10	14	25
KJR-50×R10	570	50	10	18	32	20	12	18	50
KJR-63×R12	860	63	12	22	40	25	14	20	74

ご注文にあたって 🕒 14:00当日出荷 🚚 直送可能

品番

KJW-50×M10

十字ノブ D M
(スチール製・めねじ)

NBK

リバー・ノブ

ねじ組み合わせサービス

様々な、ねじ・サイズ・形状に対応!

詳しくはP.58~P.59をご参照ください。