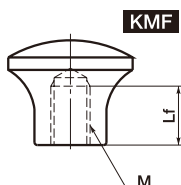
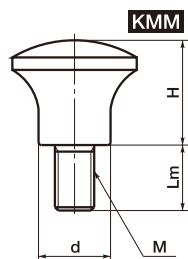
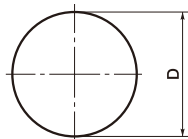


KMM/KMF マッシュルームノブ

GN76

CAD DATA
down load

- 材質・仕上げ
ノブ:フェノール樹脂(黒)
ねじ:SUM22L、三価クロメート処理—— **KMM**
黄銅—— **KMF**
- **KMM**をご希望のねじ長さにすることができます。詳しくはねじカットサービス(P.60~P.61)をご参照ください。

unit:mm

KMM(おねじ)				KMF(めねじ)				共通寸法			
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lm	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lf	Mass 質量 (g)	D	M	H	d
KMM-17×M5	270	9	5	KMF-17×M5	280	7	4	17	M5	14	10
KMM-21×M6	300	10	9	KMF-21×M6	310	11	6	21	M6	17	12
KMM-25×M6	310	10	12	KMF-25×M6	340	11	9	25	M6	21	14
KMM-33×M8	420	14	26	KMF-33×M8	430	12	19	33	M8	29	18

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

KMM-17×M5

マッシュルームノブ
(おねじ)

D

M

ねじカット
サービスお好みの長さ
にねじをカットします!

詳しくはP.60~P.61をご参照ください。



ゆるみ止めサービス

1ねじのゆるみ止め
1本から処理します。

詳しくはP.56~P.57をご参照ください。