


KEHS ステンレスハンドノブ

GN5335

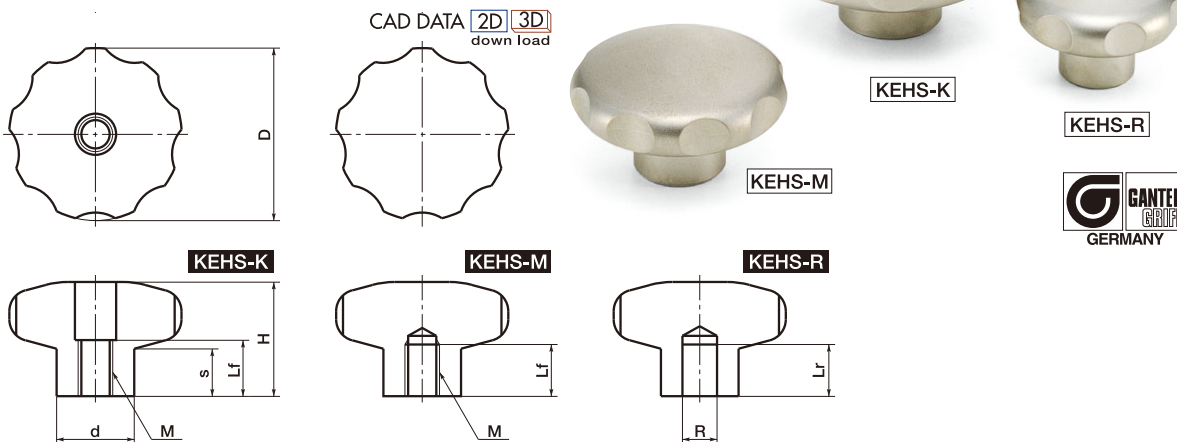

- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- KEHS-K ———— めねじ・貫通穴
- KEHS-M ———— めねじ
- KEHS-R ———— リーマ穴
- 材質・仕上げ
SUS303、ショットブラスト

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

KEHS-40×K8

ステンレスハンドノブ

D

M

(めねじ・貫通穴)

KEHS-K (めねじ・貫通穴)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	M	Lf	H	s	d	Mass 質量 (g)
KEHS-40×K 8	3,360	40	M 8	13	30.5	15	18	125
KEHS-50×K10	4,880	50	M10	16	34	17	21	202
KEHS-60×K12	6,980	60	M12	20	39	18	25	348

KEHS-M (めねじ)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	M	Lf	H	s	d	Mass 質量 (g)
KEHS-40×M 8	3,140	40	M 8	12	30.5	15	18	130
KEHS-50×M10	4,690	50	M10	15	34	17	21	210
KEHS-60×M12	6,660	60	M12	18	39	18	25	360

KEHS-R (リーマ穴)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	RH7	Lr	H	s	d	Mass 質量 (g)
KEHS-40×R 8	3,150	40	8	12	30.5	15	18	130
KEHS-50×R10	4,750	50	10	15	34	17	21	210
KEHS-60×R12	6,800	60	12	18	39	18	25	360