



KVMS/KVFS ステンレスバーノブ

GN431・GN432

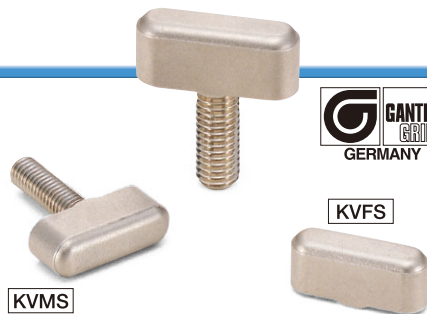


KVMS

 
KVFS



CAD DATA 2D 3D
 down load

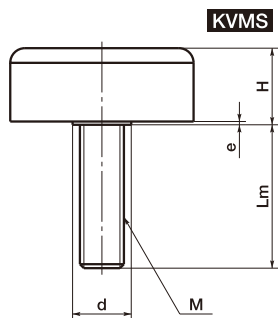

KVMS

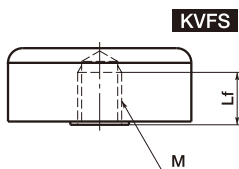

KVFS

- 力のかかりやすいステンレス製のバーノブ。
- **KVMS** をご希望のねじ長さにすることができます。詳しくはねじカットサービス(P.60~P.61)をご参照ください。
- 材質・仕上げ
 ノブ：焼結合金(ステンレス)*
 ねじ：SUS304
 *焼結合金です。一般のステンレスと比べて耐蝕性がありません。厳しい環境下での使用の場合はご注意ください。

unit:mm

KVMS (おねじ)				KVFS (めねじ)				共通寸法					
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lm	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lf	Mass 質量 (g)	D	M	H	B	e	d
KVMS-25-M6×16	1,300	16	14	KVFS-25-M6	650	7	10	25	M6	10	8	0.3	8
KVMS-25-M6×20	1,340	20	16										
KVMS-25-M6×25	1,350	25	18										
KVMS-30-M8×16	1,600	16	28	KVFS-30-M8	790	9	20	30	M8	12	10	0.3	10
KVMS-30-M8×20	1,610	20	30										
KVMS-30-M8×25	1,620	25	32										
KVMS-30-M8×32	1,650	32	35										

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

KVMS-30-M8×25

ステンレスバーノブ
 (おねじ)

D

M

Lm



**ねじカット
 サービス**

お客様の長さに
 ねじをカットします!

詳しくはP.60~P.61をご参照ください。

- ステンレスバーノブの姉妹品ステンレスウイングノブ **KWNFS** があります。詳しくはNBKホームページをご覧ください。



KWNFS ステンレスウイングノブ