
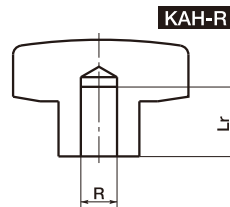
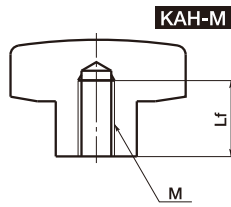
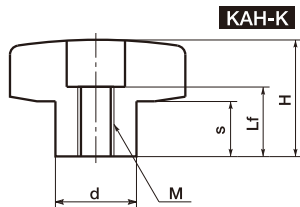
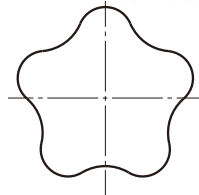


KAH アルミハンドノブ

GN5336

CAD DATA download

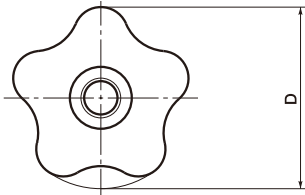

- 研磨による美しいフィニッシュ。
- **KAH-K** ———— めねじ・貫通穴
- **KAH-M** ———— めねじ
- **KAH-R** ———— リーマ穴
- クランピングスクリューやグラブスクリューと組み合わせたアルミハンドノブを製作いたします。詳しくはねじ組み合わせサービス (P.58~P.59)をご参照ください。
- 材質・仕上げ
アルミニウム合金、研磨

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

KAH-60×M12

アルミハンドノブ D M(めねじ)

KAH-K (めねじ・貫通穴)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	D	M	Lf	H	s	d	Mass 質量 (g)
KAH-40×K 8	1,970	40	M 8	15	25	12.5	14.5	26
KAH-50×K10	2,520	50	M10	20	32	16	18.5	50
KAH-60×K12	2,990	60	M12	26	40	20	20.5	87
KAH-70×K16	3,700	70	M16	32	46	23	25.5	140

KAH-M (めねじ)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	D	M	Lf	H	s	d	Mass 質量 (g)
KAH-40×M 8	1,660	40	M 8	15	25	12.5	14.5	28
KAH-50×M10	2,120	50	M10	18	32	16	18.5	53
KAH-60×M12	2,700	60	M12	22	40	20	20.5	92
KAH-70×M16	3,580	70	M16	28	46	23	25.5	150

KAH-R (リーマ穴)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	D	RH7	Lr	H	s	d	Mass 質量 (g)
KAH-40×R 8	1,970	40	8	15	25	12.5	14.5	28
KAH-50×R10	2,520	50	10	18	32	16	18.5	53
KAH-60×R12	2,990	60	12	22	40	20	20.5	92
KAH-70×R16	3,700	70	16	28	46	23	25.5	150