


UAF アルミ取手

GN565

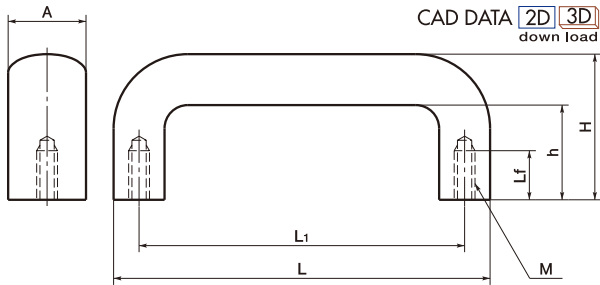

- 長さ100mmから400mmまでのワイドバリエーション。
- 取手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
- **UAF-RD** など、標準色以外の塗装もできます。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 材質・仕上げ
アルミニウム合金
バレル研磨 **UAF-BL**
アルマイト処理 **UAF-AL**
静电塗装(つや消し黒) **UAF-BK**

UAF-BL (バレル研磨)・**UAF-AL** (アルマイト処理)

unit:mm

UAF-BL(バレル研磨)		UAF-AL(アルマイト処理)		共通寸法								
Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格(円)	Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格(円)	A	L ₁	L	M	L _f	H	h	Load 許容荷重* (N)	Mass 質量 (g)
UAF-20×100-BL	800	UAF-20×100-AL	1,460	20	100	113	M6	10	47	34	1000	84
UAF-20×112-BL	850	UAF-20×112-AL	1,520	20	112	125	M6	10	49	36	1000	96
UAF-20×128-BL	900	UAF-20×128-AL	1,630	20	128	141	M6	10	51	38	1000	106
UAF-20×160-BL	1,000	UAF-20×160-AL	1,770	20	160	173	M6	10	51	38	1000	126
UAF-26×112-BL	1,250	UAF-26×112-AL	2,170	26	112	129	M8	12	55	38	1000	157
UAF-26×128-BL	1,320	UAF-26×128-AL	2,310	26	128	145	M8	12	55	38	1000	178
UAF-26×160-BL	1,480	UAF-26×160-AL	2,550	26	160	177	M8	12	57	40	1000	209
UAF-26×192-BL	1,640	UAF-26×192-AL	2,720	26	192	209	M8	12	57	40	1000	242
UAF-26×300-BL	2,480	UAF-26×300-AL	3,970	26	300	317	M8	12	57	40	1000	345
UAF-26×400-BL	2,860	UAF-26×400-AL	4,690	26	400	417	M8	12	57	40	1000	440

*人の手で使用する許容荷重です。詳しくはP.200をご参照ください。

- 寸法・表面処理を変更した特殊仕様の製品も製作いたします。詳しくはP.202をご参照ください。

ねじ穴のピッチL₁: 100mm~500mm

高さH: Max.100mm

取手の太さA: 20mm・26mm

表面処理: バレル研磨・塗装・ショットブラストなど

- 握りやすい楕円形状のアルミ取手**UAF**にはつぎのバリエーションがあります。

**UUF** (P.209)

ウレタン製

UJF (P.213)

軽量タイプ

UAC (P.214~P.215)

前面取り付けタイプ

ULF (P.218)

前傾タイプ