
 


# UVF アルミオーバルチューブラ取手

GN334

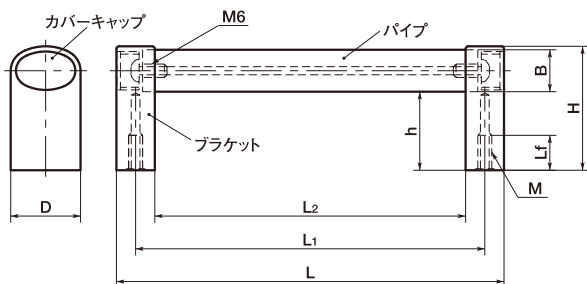

CAD DATA [2D](#) [3D](#)  
down load



- パイプの断面が精円形状の握りやすい取手です。
- パイプを切断して、取手の全長を容易に変更することができます。
- パイプの塗装も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 材質・仕上げ  
パイプ: アルミニウム合金、アルマイト処理  
ブラケット: 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)  
カバーキャップ: ポリアセタール(ライトグレー)  
タッピンねじ: SS400、三価クロメート処理

## ● UVF の内部構造



- 全長の変更方法

  - ① カバーキャップを外したあと、タッピンねじをゆるめてブラケットを取りはずします。
  - ② パイプをご希望の長さに切断します。パイプをどの位置で切断しても、パイプの中心にタッピンねじ用の下穴があります。
  - ③ 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	A	L <sub>1</sub>	M	L <sub>f</sub> min	L	L <sub>2</sub>	B	H	h	D	Load 許容荷重* (N)	Mass 質量 (g)
UVF-36×200-AL	6,490	36	200	M8	15	222	178	24	71	45	40	1000	501
UVF-36×250-AL	6,740	36	250	M8	15	272	228	24	71	45	40	1000	522
UVF-36×300-AL	7,070	36	300	M8	15	322	278	24	71	45	40	1000	543
UVF-36×400-AL	7,990	36	400	M8	15	422	378	24	71	45	40	1000	586
UVF-36×500-AL	8,580	36	500	M8	15	522	478	24	71	45	40	1000	628
UVF-36×600-AL	9,400	36	600	M8	15	622	578	24	71	45	40	1000	670
UVF-36×800-AL	11,300	36	800	M8	15	822	778	24	71	45	40	1000	755

\* 人の手で使用する許容荷重です。詳しくはP.200をご参照ください。

ご注文にあたって

🕒 14:00当日出荷

🚚 直送可能

📄 品番

## UVF-36×300-AL

アルミオーバル  
チューブラ取手

A

L<sub>1</sub>

アルマイト処理