


GRR セルフロックプラスチックグリップ

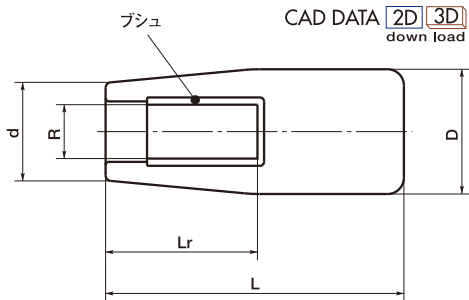

- 圧入タイプ。シャフトのねじ加工が不要です。
- ブシュの働きにより、シャフトへ押し込むだけで確実に固定できます。連続的な振動にも緩みません。
- シャフトの寸法公差はh9としてください。
- 材質・仕上げ
 グリップ:フェノール樹脂(黒)
 ブシュ:ナイロン6

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	R	Lr	d	L	Mass 質量 (g)
GRR-17×R 6	400	17	6	21	12	38	10
GRR-21×R 8	480	21	8	28	17	50	18
GRR-21×R10	480	21	10	28	17	50	18
GRR-23×R 8	490	23	8	28	18	55	25
GRR-23×R10	490	23	10	28	18	55	25
GRR-25×R10	520	25	10	30	19	65	35
GRR-25×R12	520	25	12	30	19	65	35
GRR-28×R12	720	28	12	45	21	85	58
GRR-28×R14	720	28	14	45	21	85	58

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

GRR-17×R6

セルフロック
プラスチックグリップ

- セルフロックプラスチックグリップ [GRR] の姉妹品として、プラスチックグリップレバー [LRG] があります。



[LRG] プラスチックグリップレバー (P.106)