
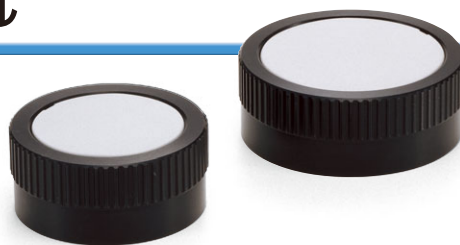
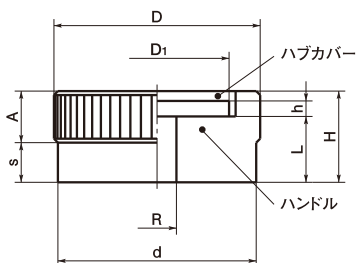


# HCB アルミコントロールハンドル

GN736.1

CAD DATA   
down load

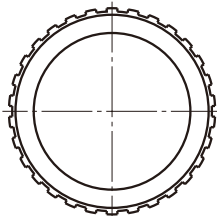

- ライトグレーのプラスチック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- 社名・ロゴ・機能表記などをレーザー刻印いたします。詳しくはレーザー刻印サービス(P.52~P.53)をご参照ください。
- 軸穴加工済み(許容差H7)です。
- シャフト固定用の押しねじが必要な場合は、追加加工サービス(P.326~P.331)をご利用ください。
- 材質・仕上げ  
ハンドル:アルミニウム合金、アルマイト処理(黒)  
ハブカバー:ポリアセタール(ライトグレー)

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	RH7	L	D1	H	A <sub>0.5</sub>	s	h	d	Mass 質量 (g)
HCB-52XR10-A	2,850	52	10	17	37	23	13	10	3.8	50	100
HCB-62XR10-A	3,480	62	10	17	47	23	13	10	3.8	60	142

unit:mm

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

## HCB-52×R10-A

アルミコントロール D R グリップなし  
ハンドル

- ミニプラ回転グリップを取りつれたり、ハブ外周に目盛り・指針などを彫刻することもできます。コンタクトセンターへお問い合わせください。



- アルミコントロールハンドルの姉妹品として外径φ22・φ27・φ34・φ42のアルミコントロールノブシリーズがあります。



**ECX** アルミコントロールノブ (P.646)



**ECY** アルミコントロールノブ (P.647)