




# PSY インデックスプランジャ

GN607.1

CAD DATA [2D](#) [3D](#)  
 download

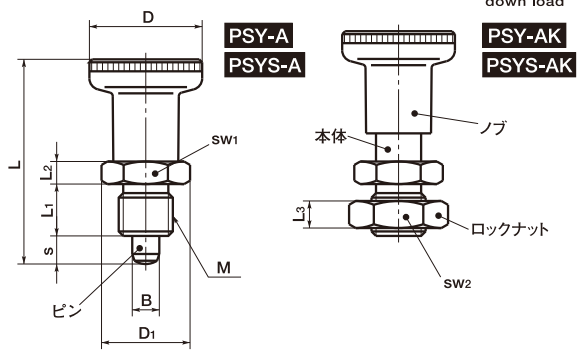

- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 薄いフレームなどに直接取り付けができるショートタイプ。
- **PSY-A** **PSY-AK** ————— スティール製  
**PSYS-A** **PSYS-AK** ————— ステンレス製
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のない **PSX** と同じです。
- ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
- **PSY-A** **PSYS-A** ————— ロックナットなし  
**PSY-AK** **PSYS-AK** ————— ロックナットつき

● 材質・仕上げ

記号	PSY-A	PSY-AK	PSYS-A	PSYS-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)		ナイロン6(つや消し黒)	
本体	SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)		SUS303	
ピン	S45C(硬度50~60HRC)・研削		SUS303、ニッケルメッキ・研削	
スプリング	SWPB		SUS301	
ロックナット	—	S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)	—	SUS303

**PSY-A** **PSY-AK** (スティール製)

unit:mm

PSY-A(ロックナットなし)		PSY-AK(ロックナットつき)		共通寸法												
Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格(円)	Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格(円)	L3	sw2	B <sup>+0.02</sup> <sub>-0.05</sub>	s min.	M	D	L	D1	L1	L2	sw1	Load 荷重(N) min./max.	Mass 質量(g)
PSY-6-A	1,920	PSY-6-AK	2,000	6	19	6	6	M12×1.5	25	45	19.6	10	5	17	7/18	35
PSY-8-A	2,200	PSY-8-AK	2,390	8	24	8	8	M16×1.5	31	54	21.9	12	6	19	14/24	60

⚠ 使用上の注意

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は下表の値を超えないようにしてください。

Catalog Number 品番	Catalog Number 品番	Allowable Axial Load 許容引張荷重(N)
PSY-6	PSYS-6	400
PSY-8	PSYS-8	500

**ゆるみ止めサービス**  
**1ねじのゆるみ止め**  
**1本から処理します。**  
 詳しくはP.56~P.57をご参照ください。