


# PCX インデックスプランジャ

GN816.1

CAD DATA   
 down load

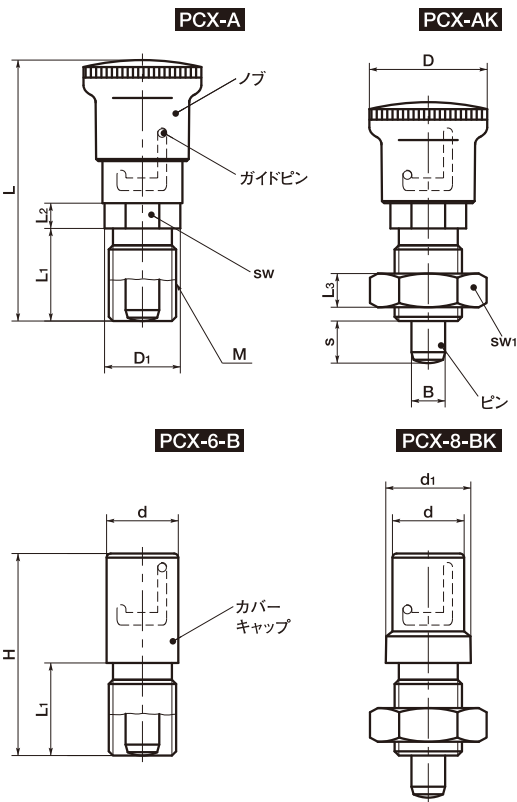

- インデックスプランジャの新しいタイプ。通常はピンが本体に内蔵されたタイプ。ロック機構つき。
- ノブつき **PCX-A・AK** とキータイプ **PCX-B・BK** を標準化。
- **PCX-A・AK** はノブでピンの出入りを操作します。  
 ノブを押せばピンが飛び出し、さらに右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまりピンが飛び出した状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに押しながら、ノブを左回りに90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンは本体内部にもどります。
- **PCX-B・BK** は専用キー **PCX-K** でピンの出入りを操作します。キー先端の溝でプランジャ上部からガイドピンを押せばピンが飛び出します。さらにキーを右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまりピンが飛び出した状態でロックできます。ロックの解除は、キーをわずかに押しながら左回りに90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンは本体内部にもどります。キーを外しておけば、不用意なプランジャの操作を防止します。

**PCX-A PCX-AK** (ノブつき)

unit:mm

PCX-A (ロックナットなし)		PCX-A (ロックナットつき)		共通寸法												
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	L3	sw1	B <sub>0.05</sub>	s	M	D	D1	L	L1	L2	sw	Load 荷重 (N) min./max.	Mass 質量 (g)
PCX-6-A	5,240	PCX-6-AK	5,320	6	19	6	8	M12×1.5	28	16	59.5	20	6	14	12/27	45/54
PCX-8-A	4,980	PCX-8-AK	5,170	8	24	8	10	M16×1.5	28	18	64.5	22	6	16	12/35	68/86



- 通常はピンが飛び出したタイプのインデックスプランジャ **PDX** があります。



**PDX** インデックスプランジャ (P.444~P.445)