



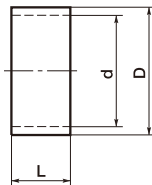

PXC インデックスプランジャ用カラー

GN609

CAD DATA 2D 3D
 down load

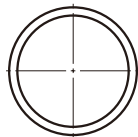

- インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
- スティール製 PXC とステンレス製 PXCS を標準化。
- 取り付け部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
- 材質・仕上げ

PXC ————— SUM22L、四三酸化鉄皮膜 (黒)
PXCS ————— SUS303

unit:mm

PXC (スティール製)	PXCS (ステンレス製)	共通寸法			
Catalog Number 品番	Catalog Number 品番	d ^{H12}	D±0.1	L±0.1	Mass 質量 (g)
PXC- 8×10	PXCS- 8×10	8	10	2・3・4・・・6・8・10	0.4~2.2
PXC-10×12	PXCS-10×12	10	12	2・・・4・・・6・8・10・12	0.5~3.2
PXC-12×14	PXCS-12×14	12	14	2・・・4・・・6・8	0.6~2.5
PXC-12×17	PXCS-12×17	12	17	2・・・4・5	1.8~4.4
PXC-16×17	PXCS-16×17	16	17	4・・・6・8・10・12	0.8~2.4
PXC-16×19	PXCS-16×19	16	19	2・・・4・・・6・8・10・12	1.3~7.7

PXC (スティール製)

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)							
	L							
	2	3	4	5	6	8	10	12
PXC- 8×10	180	180	180	—	180	200	210	—
PXC-10×12	160	—	160	—	180	190	210	210
PXC-12×14	180	—	180	—	190	210	—	—
PXC-12×17	190	—	190	210	—	—	—	—
PXC-16×17	—	—	240	—	260	280	280	290
PXC-16×19	200	—	200	—	220	220	260	260

PXCS (ステンレス製)

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)							
	L							
	2	3	4	5	6	8	10	12
PXCS- 8×10	140	140	160	—	180	210	240	—
PXCS-10×12	160	—	180	—	200	220	270	280
PXCS-12×14	180	—	210	—	220	260	—	—
PXCS-12×17	200	—	220	260	—	—	—	—
PXCS-16×17	—	—	220	—	240	290	340	400
PXCS-16×19	240	—	260	—	290	310	340	360