


## 2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)

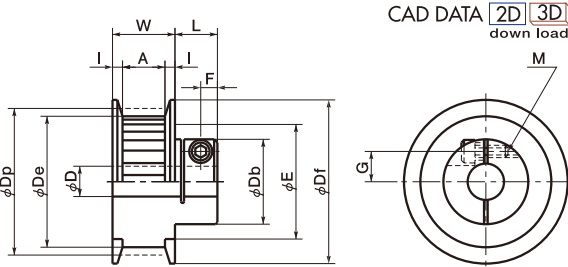

## ● 材質・仕上げ

本体:A2017

六角穴付きボルト:SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒)

- 歯ピッチ:2mm。
- BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。  
1歯あたりのバックラッシュは0です。
- 特殊コーティングの低発塵ベルト。ゴム粉を撒き散らしません。
- 小型精密機器向けに最適です。
- 50W~200Wのモータにご使用できます。
- タイミングプーリーの歯数・形状、タイミングベルトの長さなど特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

## プーリー

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Number of Teeth 歯数	Dp	De	Db	E	Df	W	A	I	L	F	G	M	Wrench Torque ねじ締めつけ トルク (N・m)
P27-2GT-BLP-6C	2,840	27	17.2	16.7	10	13	22	10.3	7	1.65	6	2.25	3	M1.6	0.25
P28-2GT-BLP-6C	2,950	28	17.8	17.3	10	14	23	10.3	7	1.65	6	2.25	3	M1.6	0.25
P29-2GT-BLP-6C	3,020	29	18.5	18	10	14	23	10.3	7	1.65	6	2.25	3	M1.6	0.25
P30-2GT-BLP-6C	3,080	30	19.1	18.6	12	15	24	10.3	7	1.65	7	2.75	4	M2	0.5
P32-2GT-BLP-6C	3,190	32	20.4	19.9	12	17	25	10.3	7	1.65	7	2.75	4	M2	0.5
P34-2GT-BLP-6C	3,230	34	21.7	21.1	14	18	27	10.3	7	1.65	7	2.75	5	M2	0.5
P36-2GT-BLP-6C	3,460	36	22.9	22.4	14	18	27	10.3	7	1.65	7	2.75	5	M2	0.5
P38-2GT-BLP-6C	3,510	38	24.2	23.7	18	20	29	10.3	7	1.65	7.5	2.75	6.5	M2	0.5
P40-2GT-BLP-6C	3,630	40	25.5	25	18	21	30	10.3	7	1.65	7.5	2.75	6.5	M2	0.5
P44-2GT-BLP-6C	3,790	44	28	27.5	20	23	32	10.3	7	1.65	7.5	2.75	7.5	M2	0.5
P48-2GT-BLP-6C	4,100	48	30.6	30.1	20	26	35	10.3	7	1.65	7.5	2.75	7.5	M2	0.5
P50-2GT-BLP-6C	4,350	50	31.8	31.3	20	27	36	10.3	7	1.65	7.5	2.75	7.5	M2	0.5
P60-2GT-BLP-6C	5,190	60	38.2	37.7	30	33	42	10.3	7	1.65	11	4	11	M3	1.5
P72-2GT-BLP-6C	6,610	72	45.8	45.3	38	42	51	10.3	7	1.65	14.3	5.25	14.5	M4	2.5

Catalog Number 品番	Stock Bores 標準軸径 D																			Torque Capacity 許容伝達トルク (N・m)		Max. Rotational Frequency 最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	Moment* of Inertia 慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	Mass* 質量 (g)
	3	4	5	6	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	0~3200min <sup>-1</sup>	3201~5000min <sup>-1</sup>								
P27-2GT-BLP-6C	●																			0.355	0.304	5000	4.3×10 <sup>-7</sup>	11
P28-2GT-BLP-6C	●																			0.377	0.324	5000	5.1×10 <sup>-7</sup>	11
P29-2GT-BLP-6C	●																			0.399	0.345	5000	5.5×10 <sup>-7</sup>	12
P30-2GT-BLP-6C	●	●	●																	0.422	0.366	5000	6.6×10 <sup>-7</sup>	13
P32-2GT-BLP-6C	●	●	●																	0.470	0.410	5000	8.1×10 <sup>-7</sup>	14
P34-2GT-BLP-6C	●	●	●	●																0.522	0.459	5000	1.1×10 <sup>-6</sup>	17
P36-2GT-BLP-6C	●	●	●	●	●															0.574	0.507	5000	1.2×10 <sup>-6</sup>	18
P38-2GT-BLP-6C	●	●	●	●	●	●														0.631	0.560	5000	1.7×10 <sup>-6</sup>	21
P40-2GT-BLP-6C	●	●	●	●	●	●														0.688	0.613	5000	2.0×10 <sup>-6</sup>	23
P44-2GT-BLP-6C			●	●	●	●	●													0.812	0.729	5000	2.8×10 <sup>-6</sup>	26
P48-2GT-BLP-6C			●	●	●	●	●	●												0.946	0.856	5000	3.9×10 <sup>-6</sup>	31
P50-2GT-BLP-6C			●	●	●	●	●	●												1.02	0.923	5000	4.4×10 <sup>-6</sup>	33
P60-2GT-BLP-6C					●	●	●	●	●	●										1.41	1.30	5000	1.1×10 <sup>-5</sup>	56
P72-2GT-BLP-6C					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						1.69	1.55	5000	2.5×10 <sup>-5</sup>	85

\*最大軸径での値です。

- 全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
- 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
- 軸穴およびキー溝の追加加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。