

追加加工サービス(P.216~P.219)

# SURE-FLEX® シュアフレックス®


SURE-FLEX®




## 特長

- 円周方向・偏心・偏角・エンドプレイの4方向において、あらゆるタイプの衝撃・振動およびミスアライメントを吸収するフレキシブルシャフトカップリングです。
- すきまばめの押ねじによる締結で充分。焼きばめ・圧入など困難な作業は不要です。
- フランジ2個とスリーブ1個のシンプルな構造。しかもコンパクト。
- 装置全体の設計変更なしに、従来の軸継手に代えてそのまま適用できます。
- 潤滑の必要がなく、スリーブは長寿命。メンテナンスフリー。


D円周方向

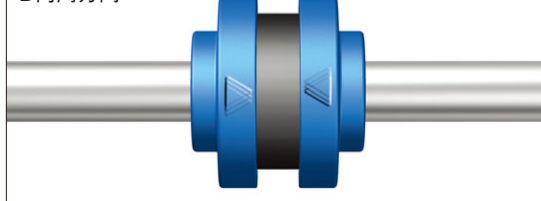


D直角方向(偏心)

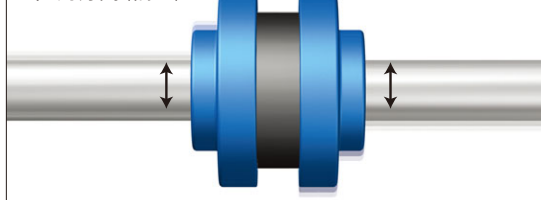

D傾角方向(偏角)

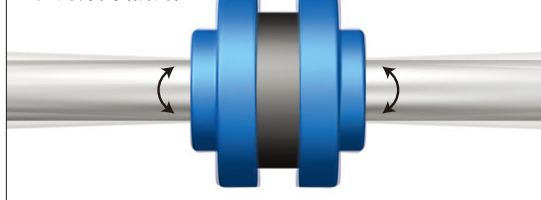


D軸方向(エンドプレイ)

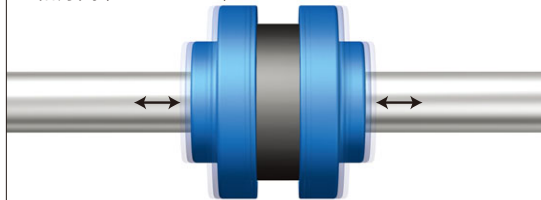

## 構造と材質

スリーブ Sleeve: EPDM  
材質: ASTM D 1418-81によるEPDM

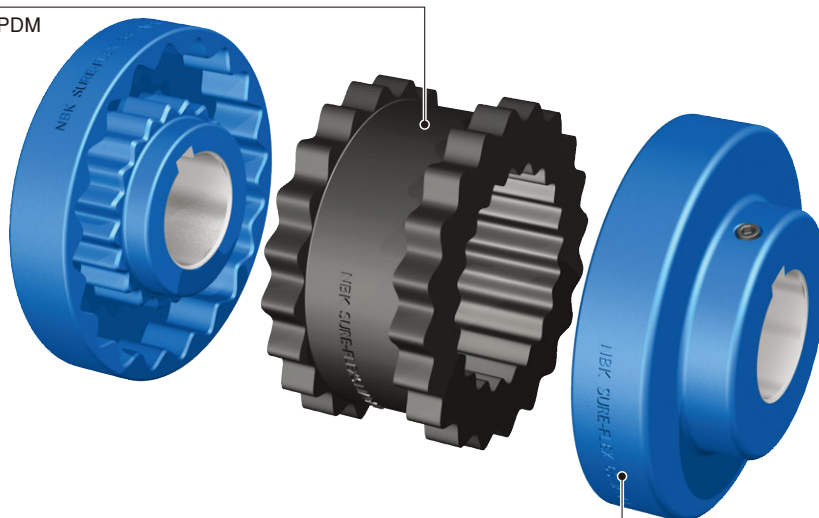

フランジ Flange: Cast Iron

材質: JIS G 5501 (ねずみ鋳鉄品)のFC200  
表面処理: 電着塗装(ダークブルー)

- シュアフレックス®は、TB Wood's Incorporated (米国)との技術提携にもとづく製品です。