

目次  
 製品の概要  
 ご利用にあたって  
 真空装置用  
 特殊材質  
 特殊表面処理  
 インポート  
 微細  
 脱脂防止  
 低塵  
 いたす防止  
 フラット  
 樹脂  
 技術資料  
 INDEX

Socket Head Cap Screw (Fluorine Coating)

RoHS指令適合


NEW

ステンレス

1本から

フッ素

# SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング)

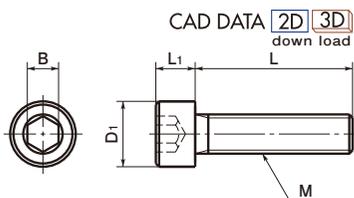

- フッ素コーティングした六角穴付きボルト。
- 潤滑性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。機器・装置の組み立て・分解時のトラブル防止に。
- 強度区分 A2-70
- 材質・仕上げ  
SUSXM7 (SUS304相当)、フッ素コーティング

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能



Lをご指定ください。

## SNSS-M5×16-FC

六角穴付きボルト M L フッ素コーティング

袋単位でご注文ください。1本からのご注文も承ります。  
 詳しくはP.35をご参照ください。

unit:mm

| Catalog Number<br>品番 | M   | L                    | D1  | L1 | B   | Mass<br>質量<br>(g) |
|----------------------|-----|----------------------|-----|----|-----|-------------------|
| SNSS-M 3-FC          | M 3 | 5・6・8・10・12・16・20    | 5.5 | 3  | 2.5 | 0.7~ 1.3          |
| SNSS-M 4-FC          | M 4 | 5・6・8・10・12・16・20・25 | 7   | 4  | 3   | 1.3~ 2.9          |
| SNSS-M 5-FC          | M 5 | 6・8・10・12・16・20・25   | 8.5 | 5  | 4   | 2.4~ 4.6          |
| SNSS-M 6-FC          | M 6 | 8・10・12・16・20・25・30  | 10  | 6  | 5   | 4 ~ 8.3           |
| SNSS-M 8-FC          | M 8 | 10・12・16・20・25・30・35 | 13  | 8  | 6   | 10 ~17.2          |
| SNSS-M10-FC          | M10 | 20・25・30・35・40       | 16  | 10 | 8   | 21.5~32           |

| Catalog Number<br>品番 | Price (Yen) 価格/袋*(円) |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       | Q'ty per<br>a Pack<br>1袋<br>入り数 |
|----------------------|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
|                      | L                    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |                                 |
|                      | 5                    | 6   | 8   | 10    | 12    | 16    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |                                 |
| SNSS-M 3-FC          | 430                  | 370 | 370 | 370   | 370   | 510   | 550   | —     | —     | —     | —     | 10                              |
| SNSS-M 4-FC          | 430                  | 360 | 440 | 440   | 450   | 580   | 600   | 720   | —     | —     | —     | 10                              |
| SNSS-M 5-FC          | —                    | 460 | 440 | 510   | 520   | 600   | 680   | 790   | —     | —     | —     | 10                              |
| SNSS-M 6-FC          | —                    | —   | 540 | 570   | 570   | 660   | 760   | 860   | 960   | —     | —     | 10                              |
| SNSS-M 8-FC          | —                    | —   | —   | 1,130 | 1,060 | 1,160 | 1,260 | 1,400 | 1,600 | 1,750 | —     | 10                              |
| SNSS-M10-FC          | —                    | —   | —   | —     | —     | —     | 1,920 | 2,130 | 2,370 | 2,620 | 2,930 | 10                              |

\*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。詳しくはP.35をご参照ください。

- 締めつけ特性(参考)  
品番:SNSS-M5×25-FC

