


# SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)

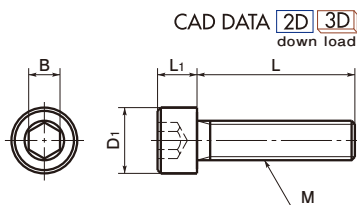

- 二硫化モリブデンコーティングした六角穴付きボルト。耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
- 潤滑性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- 機器・装置の組み立て・分解時のトラブル防止に。
- 強度区分 A2-70
- 材質・仕上げ SUSXM7(SUS304相当)、二硫化モリブデンコーティング

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能



Lをご指定ください。

## SNSS-M5×16-MO

六角穴付きボルト M L 二硫化モリブデンコーティング

袋単位でご注文ください。1本からのご注文も承ります。詳しくはP.35をご参照ください。

Catalog Number 品番	M	L	D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	B	Mass 質量 (g)
SNSS-M 3-MO	M 3	5・6・8・10・12・16・20	5.5	3	2.5	0.7~ 1.3
SNSS-M 4-MO	M 4	5・6・8・10・12・16・20・25	7	4	3	1.3~ 2.9
SNSS-M 5-MO	M 5	6・8・10・12・16・20・25	8.5	5	4	2.4~ 4.6
SNSS-M 6-MO	M 6	8・10・12・16・20・25・30	10	6	5	4 ~ 8.3
SNSS-M 8-MO	M 8	10・12・16・20・25・30・35	13	8	6	10 ~17.2
SNSS-M10-MO	M10	20・25・30・35・40	16	10	8	21.5~32

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格/袋*(円)											Q'ty per a Pack 1袋 入り数
	L											
	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	
SNSS-M 3-MO	800	760	760	760	760	780	810	—	—	—	—	10
SNSS-M 4-MO	840	800	800	800	800	830	840	920	—	—	—	10
SNSS-M 5-MO	—	890	860	860	880	890	900	990	—	—	—	10
SNSS-M 6-MO	—	—	900	860	860	890	960	1,070	1,110	—	—	10
SNSS-M 8-MO	—	—	—	1,220	1,170	1,190	1,300	1,620	1,850	1,920	—	10
SNSS-M10-MO	—	—	—	—	—	—	1,950	2,180	2,280	2,580	2,720	10

\*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。詳しくはP.35をご参照ください。

- 締めつけ特性 (参考)  
品番:SNSS-M5×25-MO

