


SPV 樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト)



CAD DATA [2D](#) [3D](#)
 down load

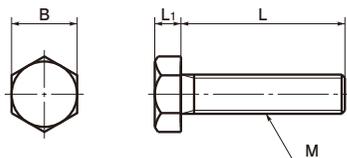

- 強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対しても、すぐれた耐薬品性を有します。
 金属製あるいはPVC(ポリ塩化ビニル)製のねじが使用できない雰囲気においても使用できます。
- 使用可能温度：-40℃～90℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの3～4倍です。
- 食品衛生法に適合し、無毒無臭であることが証明されています。自己消炎性があり、難燃性の点でもすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意についてはP.166～P.167をご参照ください。
- ご希望のねじ長さにかついたします。詳しくはねじカットサービス(P.26～P.27)をご参照ください。
- 材質・仕上げ
 PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)

ご注文にあたって **14:00当日出荷** **直送可能**

品番 Lをご指定ください。

SPV-M5×15-H

樹脂ねじ(PVDF) M L 六角ボルト

袋単位でご注文ください。1本からのご注文も承ります。
 詳しくはP.35をご参照ください。

Catalog Number 品番	M	L	B	L ₁	引張破断荷重* (N)	ねじり破断トルク* (N・m)	Mass 質量 (g)
SPV-M 5-H	M 5	10・15・20・25・30・35	8	3.5	640	0.64	0.46～0.97
SPV-M 6-H	M 6	10・15・20・25・30・35・40	10	4	940	0.88	0.73～1.62
SPV-M 8-H	M 8	10・15・20・25・30・35・40	13	5.5	1810	2.65	1.08～3.04
SPV-M10-H	M10	15・20・25・30・35・40	17	7	2700	3.9	3.5～5.6

*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格/袋* (円)							Q'ty per a Pack 1袋 入り数
	L							
	10	15	20	25	30	35	40	
SPV-M 5-H	3,080	3,320	3,540	3,780	3,960	4,200	—	20
SPV-M 6-H	1,810	1,950	2,100	2,250	2,390	2,540	2,660	10
SPV-M 8-H	3,340	3,340	3,340	3,340	3,900	3,900	3,900	10
SPV-M10-H	—	3,340	3,340	3,340	3,900	3,900	4,190	10

*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。詳しくはP.35をご参照ください。

ねじカット サービス

お好みの長さからねじを
カットします!

詳しくはP.26～P.27をご参照ください。