


# RS16 標準ロープシーブ D/d=16

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 標準ベアリング組込品 環境適合

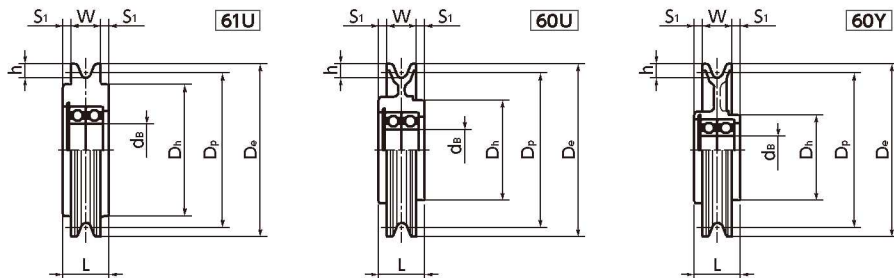

RS16-B 標準ベアリング組込品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ									標準ベアリング		
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 De	ハブ径 Dh	ハブ長さ L	ハブ出 S1	リム幅 W	荷重** (kN)	呼び番号	軸穴径 da	質量 (kg)
RS16-6-100-1-B	10,800	6	3.35	9	61U	112	85	30	5.5	19	8.3	6306ZZ×1	30	1.1
RS16-6.3-106-1-B	11,000	6.3	3.55	9.5	61U	118.7	85	30	5	20	9.2	6306ZZ×1	30	1.3
RS16-8-132-1-B	14,700	8	4.5	12.5	60U	149	85	45	10	25	15.1	6207ZZ×2	35	2.4
RS16-9-150-1-B	16,300	9	5	14	60U	169	85	45	8.5	28	19.2	6207ZZ×2	35	2.9
RS16-10-160-1-B	19,900	10	5.6	15	60U	180	95	47	7.75	31.5	23.6	6208ZZ×2	40	3.6
RS16-11.2-180-1-B	24,800	11.2	6	17	60U	202.8	106	53	8.75	35.5	29.7	6210ZZ×2	50	4.8
RS16-12.5-200-1-B	29,100	12.5	6.7	19	60U	225.5	118	55	9.75	35.5	37.0	6211ZZ×2	55	6.0
RS16-14-224-1-B	36,800	14	7.5	21.2	60U	252.4	132	61	10.5	40	46.4	6212ZZ×2	60	8.7
RS16-16-265-1-B	50,300	16	9	25	60U	299	150	65	10	45	60.8	6214ZZ×2	70	12.5
RS16-18-300-1-B	66,100	18	10	28	60Y	338	170	83	16.5	50	76.8	6313ZZ×2	65	17.6
RS16-20-335-1-B	80,700	20	11.2	30	60Y	375	180	87	15.5	56	94.8	6314ZZ×2	70	24.4
RS16-22.4-375-1-B	103,000	22.4	12.5	35.5	60Y	423.6	200	95	16	63	118	6316ZZ×2*	80	32.8
RS16-25-400-1-B	138,000	25	14	37.5	60Y	450	224	103	16	71	148	6318ZZ×2*	90	42.5

\*止め輪は付属していません。

\*\*シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。→ p.15

RS16 下穴品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ									下穴径	質量 (kg)
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 De	ハブ径 Dh	ハブ長さ L	ハブ出 S1	リム幅 W	荷重 (kN)		
RS16-6-100-1	6,220	6	3.35	9	61U	112	85	30	5.5	19	8.3	40	1.4
RS16-6.3-106-1	6,390	6.3	3.55	9.5	61U	118.7	85	30	5	20	9.2	40	1.6
RS16-8-132-1	7,940	8	4.5	12.5	60U	149	85	45	10	25	15.1	40	2.7
RS16-9-150-1	9,600	9	5	14	60U	169	85	45	8.5	28	19.2	40	3.2
RS16-10-160-1	11,500	10	5.6	15	60U	180	95	47	7.75	31.5	23.6	50	3.9
RS16-11.2-180-1	14,800	11.2	6	17	60U	202.8	106	53	8.75	35.5	29.7	60	5.2
RS16-12.5-200-1	16,700	12.5	6.7	19	60U	225.5	118	55	9.75	35.5	37.0	60	6.8
RS16-14-224-1	21,700	14	7.5	21.2	60U	252.4	132	61	10.5	40	46.4	70	9.5
RS16-16-265-1	30,100	16	9	25	60U	299	150	65	10	45	60.8	80	13.6
RS16-18-300-1	35,900	18	10	28	60Y	338	170	83	16.5	50	76.8	90	20.9
RS16-20-335-1	45,400	20	11.2	30	60Y	375	180	87	15.5	56	94.8	100	25.7
RS16-22.4-375-1	59,600	22.4	12.5	35.5	60Y	423.6	200	95	16	63	118	130	32.1
RS16-25-400-1	74,500	25	14	37.5	60Y	450	224	103	16	71	148	140	43.4

● 単列深溝玉軸受以外のベアリング・メタルブシュなどの適用穴加工も行います。



● ご注文にあたって 直送 14時当日出荷\* ネットショップ

## RS16 - 20 - 335 - 1 - B

D/d 適用ロープ径 d    ピッチ 円直径 Dp    溝本数    標準ベアリング組込品

対応サービス ベアリング加工 → p.5

対応可否 対応可・価格はお見積もりいたします。

\*下穴品は在庫品です。14:00までのご注文は当日出荷いたします。

\*標準ベアリング組込品は追加加工品です。実働3日以内に出荷いたします。