

UFC アルミキャビネットチューブラー取っ手 オス
スメ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 1mm指定可能

機械要素部品

レバー

フ

取っ手

ラッチ

ピン

引出し

機能

固定

部品

セット

カラー

ラッチ

ハンドル

ラッチ

機能

固定

部品

セット

カラー

ラッチ

機能

固定

部品

セット

カラー

ラッチ

機能

固定

部品

セット

カラー

ラッチ


機能

固定

部品

セット

カラー

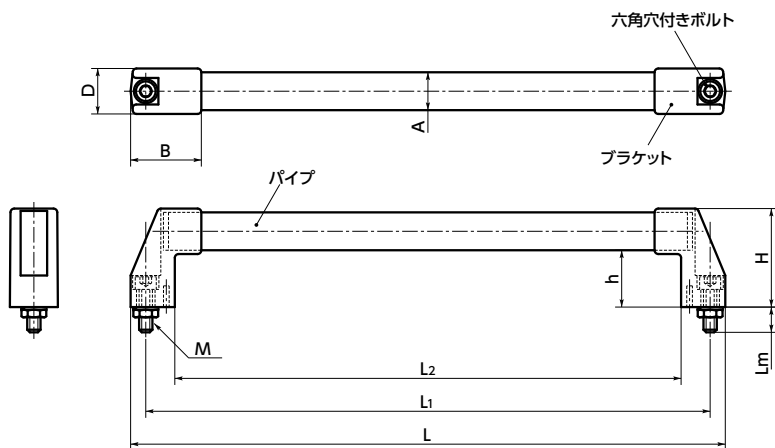

標準品 寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)		A ❶	L1 ❷	D	B	H	h	L	L2	Lm	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)
	AL	BK												
UFC-20-180	2,690	(2,860)	20	180	28	48	58	35	200	142	15.5	M8	500	157
UFC-20-200	2,720	(2,880)	20	200	28	48	58	35	220	162	15.5	M8	500	163
UFC-20-250	2,840	(3,020)	20	250	28	48	58	35	270	212	15.5	M8	500	178
UFC-20-300	2,940	(3,120)	20	300	28	48	58	35	320	262	15.5	M8	500	193
UFC-20-350	3,110	(3,300)	20	350	28	48	58	35	370	312	15.5	M8	500	208
UFC-20-400	3,230	(3,420)	20	400	28	48	58	35	420	362	15.5	M8	500	223
UFC-30-300	3,600	(4,090)	30	300	38	57	78	45	324	254	20.5	M10	500	295
UFC-30-350	3,710	(4,300)	30	350	38	57	78	45	374	304	20.5	M10	500	310
UFC-30-400	3,800	(4,420)	30	400	38	57	78	45	424	354	20.5	M10	500	330
UFC-30-500	4,020	(4,870)	30	500	38	57	78	45	524	454	20.5	M10	500	365
UFC-30-600	4,210	(5,080)	30	600	38	57	78	45	624	554	20.5	M10	500	400
UFC-30-700	4,660	(5,470)	30	700	38	57	78	45	724	654	20.5	M10	500	435
UFC-30-1000	7,560	(7,690)	30	1000	38	57	78	45	1024	954	20.5	M10	500	540

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

●価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1797

対応不可

🔪 レーザ刻印 → P.1813

お問い合わせください