
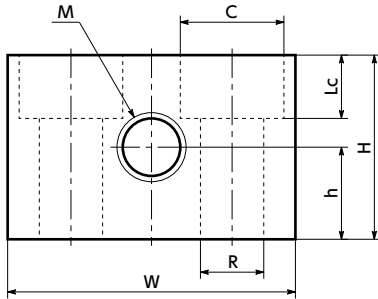


ABV-A 上面取り付けブラケット

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

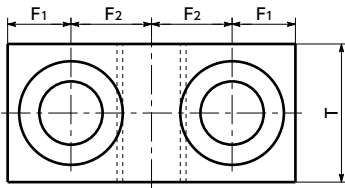

- パワーストップ取り付け用ブラケット。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取り付けができます。
- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	ABV
本体	SS400 無電解ニッケルメッキ

寸法

単位: mm

品番	M	W	H	h	T	F1	F2	C	Lc	R	適用パワーストップ		質量 (g)
											APS → P.493	APR → P.501	
ABV-M6-0.5-A	M6×0.5	25	16	8	12	5.5	7	9	5.5	5.5	M6 - 0.5		24
ABV-M8-0.75-A	M8×0.75	32	18	9	12	5.5	10.5	9	5.5	5.5	M8 - 0.75	M8 - 0.75	38
ABV-M8-1-A	M8×1	32	18	9	12	5.5	10.5	9	5.5	5.5	M8 - 1	M8 - 1	38
ABV-M10-1-A	M10×1	32	18	9	12	5.5	10.5	9	5.5	5.5	M10 - 1	M10 - 1	35
ABV-M12-1-A	M12×1	38	26	12	16	8	11	14	8.5	8.5	M12 - 1	M12 - 1	70
ABV-M14-1-A	M14×1	38	29	13	16	8	11	14	8.5	8.2	M14 - 1	M14 - 1	77
ABV-M14-1.5-A	M14×1.5	38	29	13	16	8	11	14	8.5	8.2	M14 - 1.5	M14 - 1.5	77
ABV-M20-1.5-A	M20×1.5	65	34	17	25	11	21.5	19	12.5	12.5	M20 - 1.5・M20 - 1.5L	M20 - 1.5	263
ABV-M25-1.5-A	M25×1.5	65	40	20	25	11	21.5	19	12.5	12.5	M25 - 1.5・M25 - 1.5L	M25 - 1.5	292
ABV-M27-1.5-A	M27×1.5	69	46	23	25	11	23.5	19	12.5	12.5	M27 - 1.5	M27 - 1.5	407
ABV-M27-3-A	M27×3	69	46	23	25	11	23.5	19	12.5	12.5	M27 - 3	M27 - 3	407
ABV-M33-1.5-A	M33×1.5	75	50	25	25	11	26.5	19	12.5	12.5	M33 - 1.5・M33 - 1.5L	M33 - 1.5	421
ABV-M45-1.5-A	M45×1.5	100	66	33	32	15	35	26	17.5	16.5	M45 - 1.5・M45 - 1.5L	M45 - 1.5	907

- 品番指定

直送 14時当日出荷

ABV-M20-1.5-A

1

価格はコンタクトセンターへお問い合わせください