



■取付穴推奨寸法 PM-ST型

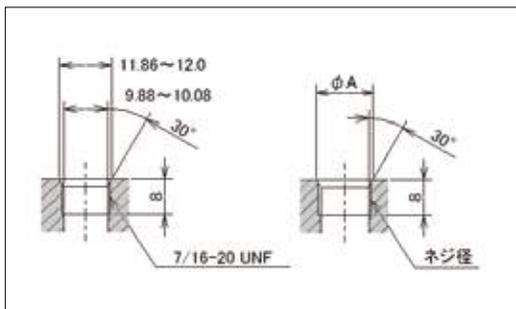

ネジ径	A
M8×1	8.66~8.81
M10×1	10.85~11.0
M12×1	12.75~12.9

■使用例

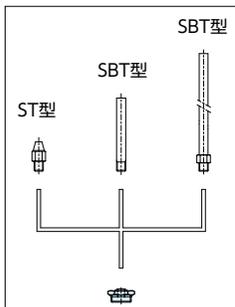

ノズル角度調節レバー



材質 真鍮

- ノズルの角度を容易に変えられます。

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	サイズ	適合ノズル外径
972939	PM-T	76×12.7×4.8	φ3,4,5
No.	質量g	価格	
PM-T	13	1,090	

治具取付システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータインク
エレメント

クランプユニット

クランプピンパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具