

インサートノズルJT型



ベース
エレメント

補助ベース

ロケティング
エレメント

クランプ
ユニット

クランピング
パーツ

メカニカル
パーツ

モジュラー
シグシステム

ブロック
ビルド
シグシステム

マシンバイス

ボール盤
バイス

定盤
測定機器

横バイス

クランプ

諸工具

作業台

技術資料

索引




材質 ノズル部：アセタル・ステンレス
管：銅
取付部品：真鍮

最大圧力 3MPa


耐熱温度 60℃

特長



- 銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
- 銅管はクーラントを行ないたいポイントの近くで確実に使用出来ます。
- ノズルの角度を前後左右35度スピーディーに変えられます。

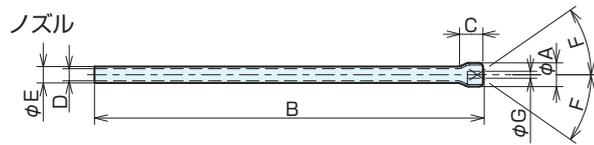


ストレート型

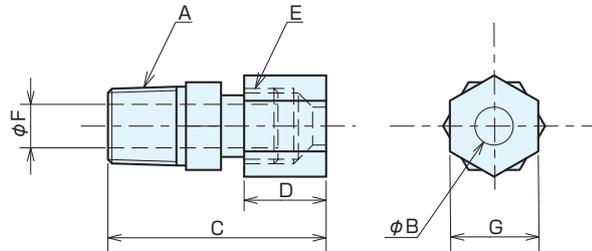

アングル型

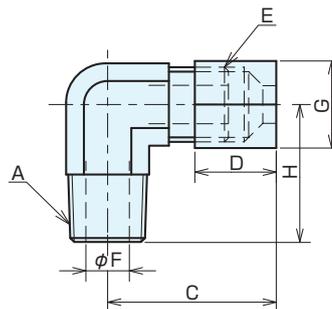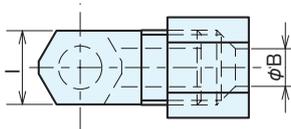

使用例

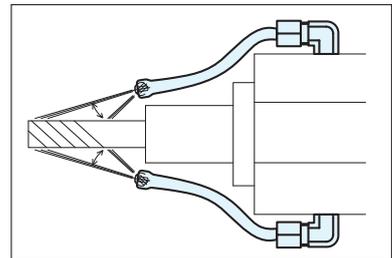

仕様・価格表(ノズル)

オーダーNo.	No.	φA	B	C	D	φE	F	φG	質量g	価格
75277	JT3B-1	7.1	150	8	3/16"	3.2	0°~35°	2	20	3,390
75278	JT4B-1	9.1	150	9	1/4"	4.7	0°~35°	2.8	30	3,390

仕様・価格表(取付部品ストレート型)

オーダーNo.	No.	適合機種	A	φB	C	D	E	φF	G	質量g	価格
75279	JT3B-1BS	JT3B-1	PT1/8	4.8	28	10.4	9.4	5.6	11.1	30	1,500
75281	JT3B-2BS	JT3B-1	PT1/4	4.8	32.7	10.4	9.4	7.9	11.1	30	1,500
75280	JT4B-1BS	JT4B-1	PT1/8	6.5	29	11.1	11	5.6	12.7	30	1,500
75282	JT4B-2BS	JT4B-1	PT1/4	6.5	34	11.1	11	7.9	12.7	30	1,500

仕様・価格表(取付部品アングル型)

オーダーNo.	No.	適合機種	A	φB	C	D	E	φF	G	H	I	質量g	価格
75283	JT3B-1BA	JT3B-1	PT1/8	4.8	22	10.4	9.4	5.6	11.1	18	9.4	30	1,600
75284	JT4B-1BA	JT4B-1	PT1/8	6.5	22.4	11.1	11	5.6	12.7	18	9.4	30	1,600
75285	JT3B-2BA	JT3B-1	PT1/4	4.8	22.4	10.4	9.4	7.9	11.1	24	11.1	30	1,600
75286	JT4B-2BA	JT4B-1	PT1/4	6.5	22.4	11.1	11	7.9	12.7	24	9.4	30	1,600