



部品



除振・防振

防振プレート

ベース
エレメント

補助ベース

ロケティング
エレメントクランプ
ユニットクランピング
パーツメカニカル
パーツモジュラー
ジグシステムブロック
ビルド
ジグシステム

マシンベース

ボール盤
ベース定盤
測定機器

横ベース


クランプ

諸工具


作業台

技術資料


索引

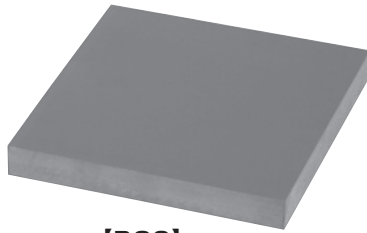




【B30】

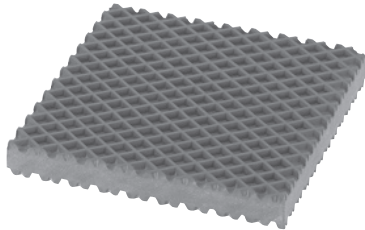

【B30W】

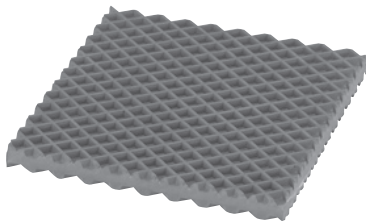

【B13W】

 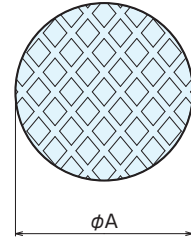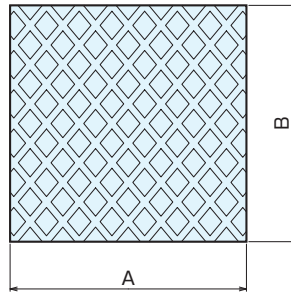

仕様表

プレート タイプ	許容荷重 N/cm ²	摩擦係数 η	厚さ C mm
B30	20~50	0.8	18
B30W	5~40	0.8	18
B13W	5~35	0.8	13

寸法・価格表

タイプ B30		タイプ B30W		A	B	面積 cm ²	質量 g	価格	タイプ B13W		A	B	面積 cm ²	質量 g	価格
オーダーNo.	No.	オーダーNo.	No.						オーダーNo.	No.					
89537	B30-0050-050	89559	B30W-0050-050	50	50	25	60	1,290	89581	B13W-0050-050	50	50	25	25	700
89538	B30-0075-075	89560	B30W-0075-075	75	75	56	134	2,310	89582	B13W-0075-075	75	75	56	56	1,500
89539	B30-0100-050	89561	B30W-0100-050	100	50	50	120	2,260	89583	B13W-0100-050	100	50	50	50	1,340
89540	B30-0100-100	89562	B30W-0100-100	100	100	100	240	4,190	89584	B13W-0100-100	100	100	100	100	2,260
89541	B30-0150-075	89563	B30W-0150-075	150	75	112	268	4,570	89585	B13W-0150-075	150	75	112	112	2,850
89542	B30-0150-100	89564	B30W-0150-100	150	100	150	360	5,700	89586	B13W-0150-100	150	100	150	150	3,390
89543	B30-0150-150	89565	B30W-0150-150	150	150	225	540	7,950	89587	B13W-0150-150	150	150	225	225	5,100
89544	B30-0200-100	89566	B30W-0200-100	200	100	200	480	7,400	89588	B13W-0200-100	200	100	200	200	4,570
89545	B30-0250-150	89567	B30W-0250-150	250	150	375	900	12,500	89589	B13W-0250-150	250	150	375	375	7,950
89546	B30-0200-200	89568	B30W-0200-200	200	200	400	960	14,200	89590	B13W-0200-200	200	200	400	400	9,650
89547	B30-0250-250	89569	B30W-0250-250	250	250	625	1500	19,900	89591	B13W-0250-250	250	250	625	625	11,400
89548	B30-0500-100	89570	B30W-0500-100	500	100	500	1200	15,900	89592	B13W-0500-100	500	100	500	500	10,200
89549	B30-0500-250	89571	B30W-0500-250	500	250	1250	3000	38,100	89593	B13W-0500-250	500	250	1250	1250	22,700
89550	B30-0500-500	89572	B30W-0500-500	500	500	2500	6000	75,500	89594	B13W-0500-500	500	500	2500	2500	44,400
89551	B30-1000-500	89573	B30W-1000-500	1000	500	5000	12000	150,000	89595	B13W-1000-500	1000	500	5000	5000	87,500
89552	B30-R050	89574	B30W-R050	50	-	20	48	1,340	-	-	-	-	-	-	-
89553	B30-R075	89575	B30W-R075	75	-	44	105	2,580	-	-	-	-	-	-	-
89554	B30-R110	89576	B30W-R110	110	-	95	228	3,980	-	-	-	-	-	-	-
89555	B30-R150	89577	B30W-R150	150	-	176	422	7,400	-	-	-	-	-	-	-
89556	B30-R200	89578	B30W-R200	200	-	314	753	15,900	-	-	-	-	-	-	-
89557	B30-R238	89579	B30W-R238	238	-	450	1080	17,600	-	-	-	-	-	-	-
89558	B30-R300	89580	B30W-R300	300	-	710	1704	35,300	-	-	-	-	-	-	-