

RoHS対応

ERON® AMF


T-SLOT SCRAPER

No.E-466


Tスロットスクレーパー

●機械のテーブルのT溝を清掃する工具です。

 
TSC1420



TSC2232

 


TSC3654

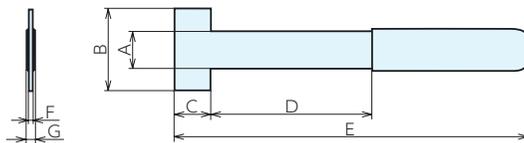

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	A	B	C	D	E	F	G	質量kg	価格
16018	TSC1420	14-20	12.2	22.5	8.5	29.5	142	2.5	16	105	810
16019	TSC2232	22-32	15.5	35	14.5	75.5	173	6	26.7	100	1,790
16020	TSC3654	36-54	25	55	23.5	104	238	5	13	360	4,010

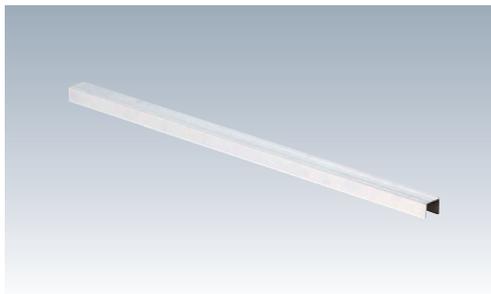

RoHS対応

ERON® AMF


T-SLOT COVER

No.E-704

Tスロットカバー

材質 アルミニウム

- 機械テーブルのT溝への切削屑などの混入を防ぎます。
- T溝長さ、ワーク、治具に合わせ切断してご使用ください。
- アルミニウム製で切断が容易です。

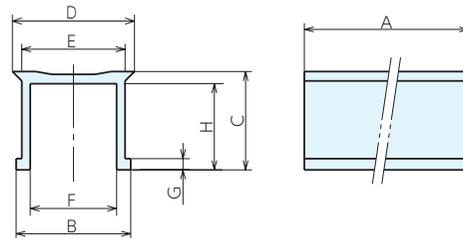

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	A	B	C	D	E	F	G	H	質量kg	価格
58015	TC12-1000	12	1000	12.2	10.5	13	11	9.2	1.2	9.2	88	4,940
58016	TC14-1000	14	1000	14.2	11.5	15.5	13	11.2	1.2	10.2	100	5,240
58017	TC16-1000	16	1000	16.3	14	17.5	15.1	13.3	1.2	12.7	120	5,640
58018	TC18-1000	18	1000	18.3	15	19.5	17.1	15.3	1.2	13.7	135	5,810
58019	TC20-1000	20	1000	20.4	16.5	21.5	19.2	17.4	1.2	15.2	150	6,160
58020	TC22-1000	22	1000	22.4	18	23.5	21.2	19.4	1.2	16.7	165	6,510
86418	TC24-1000	24	1000	24.5	20	25.5	23.3	21.5	1.2	18.5	200	7,140
86419	TC28-1000	28	1000	28.5	22	29.5	27.3	25.5	1.2	20.7	220	7,780

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引