

RoHS対応

SPACER ELEMENTS 7110Z/7110ZA

PAT.P No.E-700Z

スペーサーエレメント7110Z/7110ZA

材質 S45C 熱処理 焼入 表面処理 黒染め

仕様・価格表



スタンダードタイプ


オーダーNo.	No.	ねじ呼び	高さ	質量kg	価格
04447	7110Z-12-1	M12	25	0.24	18,500
04448	7110Z-12-2	M12	50	0.55	21,700
04449	7110Z-12-3	M12	100	1.18	27,600
04450	7110Z-16-1	M16	30	0.46	24,900
04451	7110Z-16-2	M16	60	1.02	29,100
04452	7110Z-16-3	M16	120	2.08	38,400
25428	7110Z-16-4	M16	240	4.10	60,500



サポートタイプ


オーダーNo.	No.	ねじ呼び	高さ	質量kg	価格
25426	7110ZA-12-2	M12	50	0.55	27,000
25427	7110ZA-16-2	M16	60	1.14	35,100

外形寸法

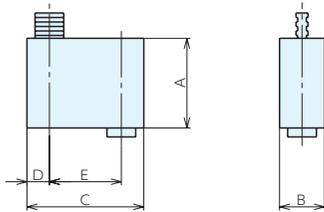

スタンダードタイプ

No.	A	B	C	D	E
7110Z-12-1	25	25	65	12.5	40
7110Z-12-2	50	25	65	12.5	40
7110Z-12-3	100	25	65	12.5	40
7110Z-16-1	30	30	80	14	50
7110Z-16-2	60	30	80	14	50
7110Z-16-3	120	30	80	14	50
7110Z-16-4	240	30	80	14	50

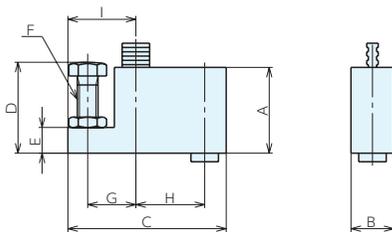

サポートタイプ

No.	A×B×C	D	E	F(並目)	G	H	I
7110ZA-12-2	50×25× 92	35-53	15	M12×1.75	28	40	39.5
7110ZA-16-2	60×30×112	42-68	20	M16×2	34	50	48.0

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引