



クランプ部

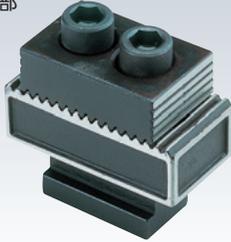


ストッパー部




クランプ部

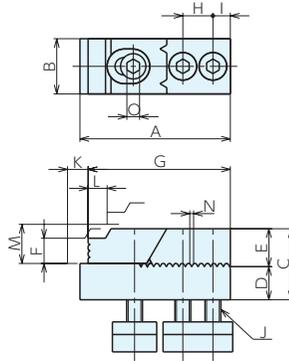

ストッパー部

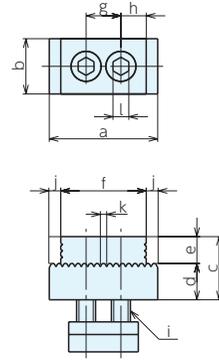

Tナット

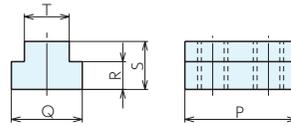

■仕様・価格表

クランプ部

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	A	B	C	D $\pm 0.005$	E	F	G	H	I	J(並目)
15662	HL3514C	14	96	35	45	23	22	16	90	19	10.5	M10 $\times$ 1.5
15663	HL3516C	16	96	35	45	23	22	16	90	19	10.5	M10 $\times$ 1.5
15664	HL3518C	18	96	35	45	23	22	16	90	19	10.5	M10 $\times$ 1.5

No.	K	L	M	N	O	Tスロットナット					質量kg	価格
						P	Q	R	S	T		
HL3514C	8	3	27	4	8	44	22	8.5	16	13.5	0.7	23,400
HL3516C	8	3	27	4	8	44	25	8.5	16	15.5	0.7	23,600
HL3518C	8	3	27	4	8	44	28	11.0	19	17.5	0.7	23,700

ストッパー部

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	a	b	c	d $\pm 0.005$	e	f	g	h
15665	HL3514S	14	69	35	40	23	17	54	22	16
15666	HL3516S	16	69	35	40	23	17	54	22	16
15667	HL3518S	18	69	35	40	23	17	54	22	16

No.	i(並目)	j	k	l	Tスロットナット					質量kg	価格
					P	Q	R	S	T		
HL3514S	M12 $\times$ 1.75	7.5	4	10	44	22	8.5	16	13.5	1.1	15,300
HL3516S	M12 $\times$ 1.75	7.5	4	10	44	25	8.5	16	15.0	1.1	15,700
HL3518S	M12 $\times$ 1.75	7.5	4	10	44	28	11.0	19	17.5	1.1	15,900

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング  
エレメント

クランピング  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引