

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング  
エレメントクランピング  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引




RoHS対応

ERON® AMF®

SPRING SCREWS 6892


No.E-491

## スプリングスクリュー6892

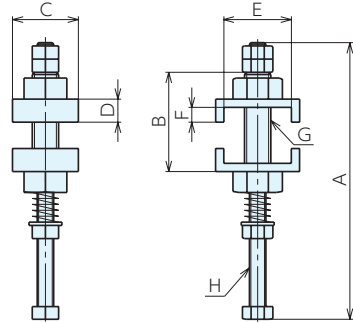

## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	ボルト径(並目)	適合機種							
16559	6892-3	M5×0.8	6800-3・6802-3・6803-3・6820-3・6830-3・6832-3・6833-3・6895-3							
16560	6892-4	M5×0.8	6800-4・6802-4・6820-4・6830-4・6832-4・6895-4							
16561	6892-5	M5×0.8	6830-5・6832-5							
16562	6892-6	M8×1.25	6800-5・6・6802-5・6820-6・6・6895-6							
No.	A	B	C	D	E	F	G(並目)	H(並目)	質量g	価格
6892-3	90	30	20	8	15	5.5	M 8×1.25	M5×0.8	42	6,630
6892-4	80	30	20	7.5	15	5.5	M 8×1.25	M5×0.8	42	6,630
6892-5	90	30	20	7.5	21	5	M 8×1.25	M5×0.8	42	6,220
6892-6	123	40	30	9	24	6	M12×1.75	M8×1.25	145	8,020

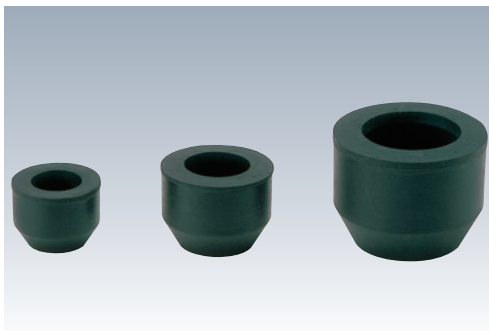

RoHS対応

サイズ追加

ERON® AMF®

RUBBER CAPS 6893


No.E-494

## ラバーキャップ6893

材質 ニトリル弾性ゴム

(硬度HBS70・張力23N/mm<sup>2</sup>耐熱温度-25℃~100℃)

●トルククランプ用クランピングスクリュー専用です。

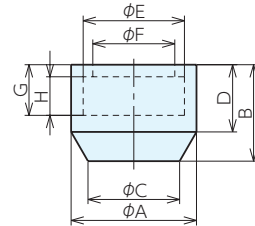

## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合スクリュー	A	B	C	D	E	F	G	H	重量g	価格
16570	6893-0	M 4	11	8.5	6	5	8	6	4.5	3	1	380
16571	6893-1	M 5	12.5	10	8	6.5	8.5	7	5.5	4	1	400
16572	6893-2	M 6	15	12	10	8	11	9	6	4	2	410
16573	6893-3	M 8	19	15	13	9	15.5	11.5	7.5	5.5	4	430
16574	6893-6	M12	26	20	19	13	21	17	10.5	8	10	580
109498	6893-8	M16	33	27	24	19	25	15.5	13	10.5	19	590