

RoHS対応

ERON® AMF®

TOGGLE HOOK CLAMPS 6848H

No.E-485B



トグルフッククランプ6848H

材質 6848H:SS400 6848HNI:SUS304

表面処理 6848H:亜鉛メッキ

付属品 フックキャッチ(受側)

- 6848HNIはステンレス製です。
- フックの長さは調節できます。

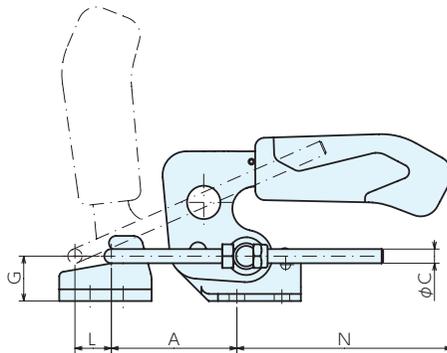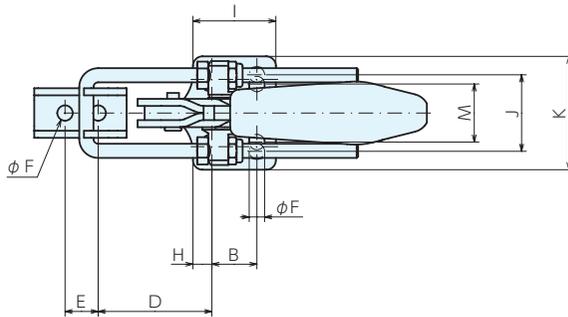

■サイズ表

No.	全長×全高	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	質量kg
6848H(NI)-2	156×47	40~ 74	13	4	38~ 70	11	5.2	12	6.5	26	24	38	10	19	70	0.12
6848H(NI)-3	210×70	53~ 95	19	6	48~ 90	14	6.5	19	8.0	35	32	48	15	25	91	0.33
6848H(NI)-4	270×92	72~127	32	8	65~120	19	8.5	26	9.5	53	46	65	23	35	110	0.81

■仕様・価格表

6848H(SS400製)				6848HNI(SUS304製)			
オーダーNo.	No.	引込力kN	価格	オーダーNo.	No.	引込力kN	価格
92385	6848H-2	1.6	6,580	92388	6848HNI-2	1.1	10,700
92386	6848H-3	3.2	10,000	92389	6848HNI-3	2.0	14,700
92387	6848H-4	7.0	16,200	92390	6848HNI-4	3.6	35,300

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引