



RoHS対応

ERON® AMF®

TOGGLE HOOK CLAMPS 6848V

No.E-485C

トグルフッククランプ6848V



材質 6848V:SS400 6848VNI:SUS304

表面処理 6848V:亜鉛メッキ

付属品 フックキャッチ(受側)

●6848VNIはステンレス製です。

●フックの長さは調節できます。

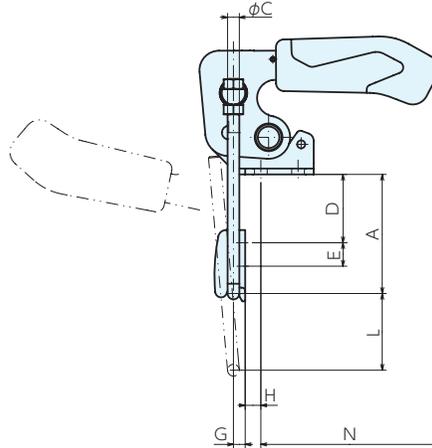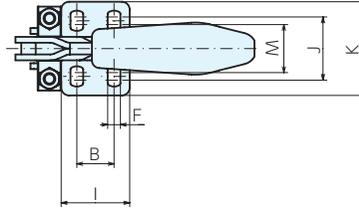

■サイズ表

No.	全長×全高	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	質量kg
6848V(NI)-2	90×47	24~47	13	4	5~28	11	5.2	4.5	7.0	26	24	38	11	19	70	0.13
6848V(NI)-3	127×70	33~61	19	6	7~35	14	6.5	6.0	8.0	35	32	48	39	25	91	0.34
6848V(NI)-4	150×92	43~79	32	8	9~45	19	8.5	8.0	9.5	53	45	65	40	36	110	0.81

■仕様・価格表

6848V(SS400製)				6848VNI(SUS304製)			
オーダーNo.	No.	引込力kN	価格	オーダーNo.	No.	引込力kN	価格
92391	6848V-2	1.6	6,580	92394	6848VNI-2	1.1	10,700
92392	6848V-3	3.2	10,000	92395	6848VNI-3	2.0	14,700
92393	6848V-4	7.0	16,200	92396	6848VNI-4	3.6	35,300

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引