



RoHS対応

ERON®

T-SLOTTED BLOCKS

No.E-399

Tスロットブロック


材質 FC250

熱処理 焼鈍



表面処理 塗装(側面)

●大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。


▽ (▽▽)

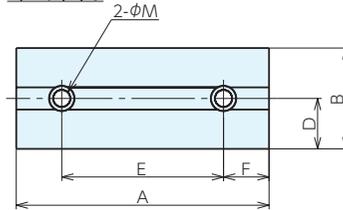

TB2220・TB2225

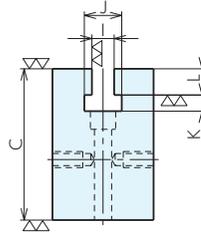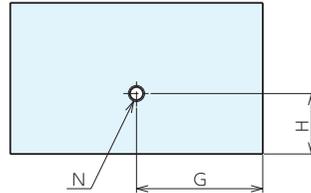

TB2242

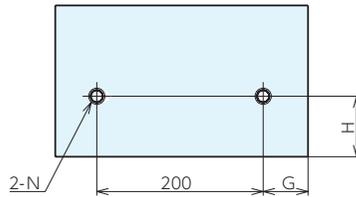

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C ^{+0.1}	D	E	F	G	H	I ^{+0.2}	J	K	L	M	N(並目)	質量kg	価格
47858	TB2220	200	100	150	50	160	20	100	60	22	37	16	26	18	M16×2	21.5	47,300
47859	TB2225	250	100	150	50	160	45	125	60	22	37	16	26	18	M16×2	25.5	55,000
47860	TB2242	420	100	150	50	160	130	110	60	22	37	16	26	18	M16×2	43.5	80,500

使用例

