



RoHS対応

ERON® AMF®

KEY BLOCKS

No.E-607


ガイドブロック(オープン型)

材質 S15C

熱処理 焼入

表面処理 黒染め

- 固定物を定位置に設定後、T溝にガイドブロックを入れますと位置決め出来ます。

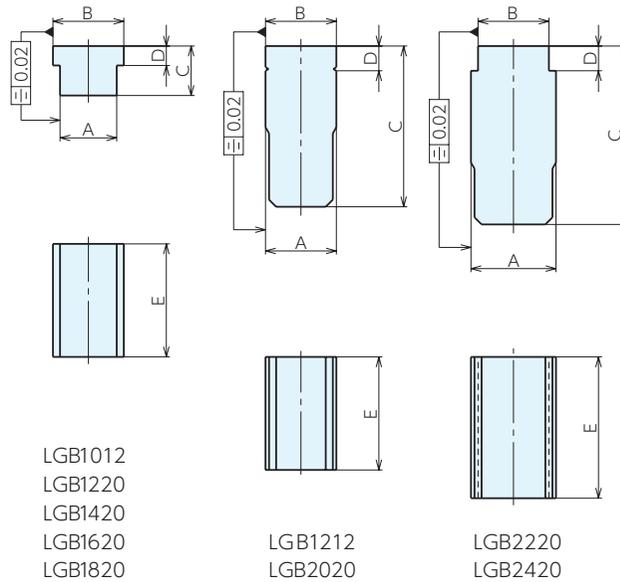


仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A ^{h6}	B ^{h6}	C	D	E	質量g	価格
15911	LGB1012	10	12	12.0	3.6	20	20	7,840
15912	LGB1212	12	12	28.6	5.5	20	45	9,020
15913	LGB1220	12	20	14.0	5.5	32	50	11,600
15914	LGB1420	14	20	14.0	5.5	32	55	11,600
15915	LGB1620	16	20	14.0	5.5	32	60	11,600
15916	LGB1820	18	20	14.0	5.5	32	65	11,600
15917	LGB2020	20	20	45.5	7.0	32	200	11,300
16175	LGB2220	22	20	50.5	7.0	40	290	17,000
16176	LGB2420	24	20	55.5	7.0	40	350	17,700

2個価格

使用例

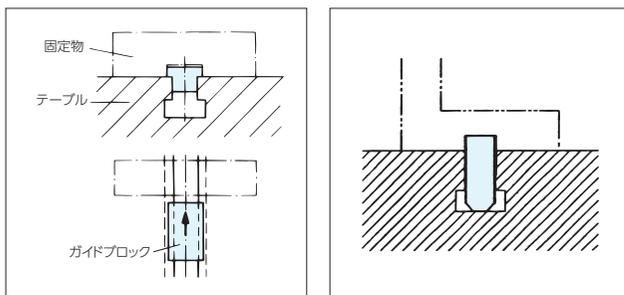

参照ページ

ガイドブロック



ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランプング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引