



RoHS対応

ERON®

TAPPED END CLAMP STRAPS


No.E-406

ねじ穴付ストラップクランプ

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

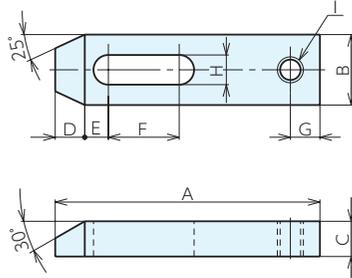


仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	G	H	I(並目)	質量kg	価格
26819	SCM0011	M 8	40	25	12	-	12	8	7	9	M 8×1.25	0.08	2,330
26820	SCM0012	M 8	80	25	12	-	12	20	7	9	M 8×1.25	0.16	2,430
26821	SCM0031	M12	54	25	12	8	10	8	10	13	M12×1.75	0.13	2,630
26822	SCM0032	M12	108	32	16	8	12	25	10	13	M12×1.75	0.36	2,730
26823	SCM0100	M14	58	32	16	8	12	8	12	16	M14×2	0.18	2,880
01114	SCM0101	M14	100	38	19	16	12	23	16	16	M14×2	0.44	3,000
02691	SCM0102	M14	150	38	19	16	12	39	16	16	M14×2	0.70	3,620
26824	SCM0200	M16	65	50	25	8	14	8	14	18	M16×2	0.48	4,270
02692	SCM0201	M16	100	50	25	22	14	23	19	18	M16×2	0.67	4,450
02693	SCM0202	M16	150	50	25	22	14	32	19	18	M16×2	1.10	4,940
02694	SCM0203	M16	175	50	25	22	14	39	19	18	M16×2	1.30	5,400
02695	SCM0301	M18	150	50	30	24	15	26	22	20	M18×2.5	1.30	5,500
02696	SCM0302	M18	175	50	30	24	15	32	22	20	M18×2.5	1.55	6,100
02697	SCM0303	M18	200	50	30	24	15	39	22	20	M18×2.5	1.88	8,100

※価格にはボルトは含まれておりません。

使用例

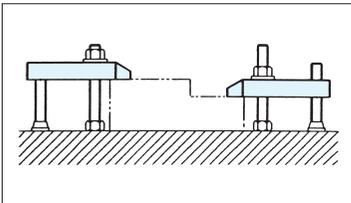

参照ページ

スライバルパット付ボルト



P.412 ▶

グラブスクリュー



P.482 ▶

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引