



RoHS対応

ERON®

SOCKET DRIVE SWIVEL SCREWS

No.E-408


スィベルパット付ボルト

材質 S45C

熱処理

スクリュー:焼入HRC30±5

表面処理 スクリュー:黒染め スィベルパット:電気めっき

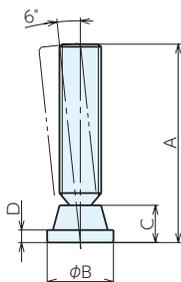

仕様・価格表

1本価格

オーダーNo.	No.	ネジ径(並目)	A	B	C	D	E	質量g	価格
01116	SDM0101	M14×2	48.5	19	14.3	4	6	55	1,040
02703	SDM0102	M14×2	61.2	19	14.3	4	6	65	1,040
02704	SDM0103	M14×2	73.9	19	14.3	4	6	80	1,120
02705	SDM0201	M16×2	48.5	25	14.3	4.8	8	80	1,120
02706	SDM0202	M16×2	61.2	25	14.3	4.8	8	95	1,120
02707	SDM0203	M16×2	73.9	25	14.3	4.8	8	113	1,120
02708	SDM0301	M18×2.5	61.2	28	15.9	5.6	8	125	1,810
02709	SDM0302	M18×2.5	73.9	28	15.9	5.6	8	145	1,810
02710	SDM0303	M18×2.5	86.6	28	15.9	5.6	8	165	1,810

参照ページ

グラブスクリュー



P.482 ▶

スラストパッド



P.483 ▶

グラブスクリュー-SGB



P.481 ▶

スラストパッドSGB



P.481 ▶

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランプ
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引