



No.E-421

RoHS対応



GOOSE NECK CLAMPS

グーズネッククランプ

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 化成処理

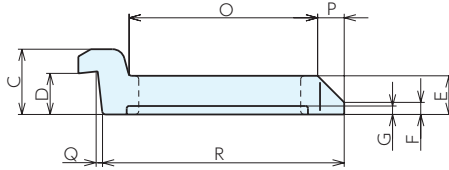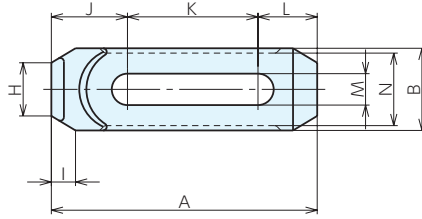

■仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
03453	GCM12	M12	110	34	27	17	16	5	3.5	22	10	31.5	54
03457	GCM16	M16	122	50	47.5	22.5	25	15	3	30	15	46	36

No.	L	M	N	O	P	Q	R	質量kg	価格
GCM12	24.5	13	30.4	78	11	2	100	0.35	2,120
GCM16	40	18	45.4	71	15	7	100	0.95	2,750

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引