



RoHS対応

ERON® AMF®

CLAMPS 7110K



No.E-700K

クランプアヒル型

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

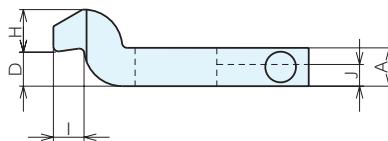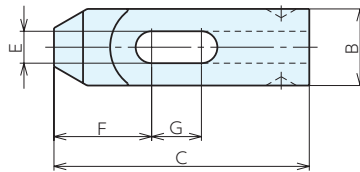

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング
エレメントクランプ
パーツ

補助ベース

マシンベース

ボール盤ベース

技術資料

索引

仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	質量kg	価格
04474	7110K-12	20	35	120	20	12.5	41	24	17	15	5	0.5	5,780
04475	7110K-16	26	40	150	25	17	52	32	21	19	7.5	1.0	8,360

使用例

