



RoHS対応

ERON® AMF®



DOUBLE GOOSE NECK CLAMPS

No.E-755

ダブルグーズネッククランプ

材質 S45C

表面処理 焼付塗装

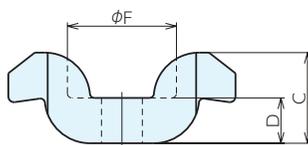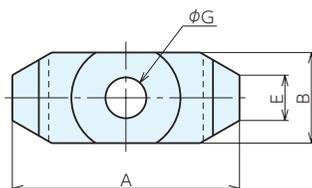

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料


索引

仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	G	質量kg	価格
51157	DGC18100	M12-M18	100	40	40	20	20	48	18	0.62	7,180
51158	DGC25140	M20-M24	140	60	60	30	30	64	25	2.04	11,600

使用例

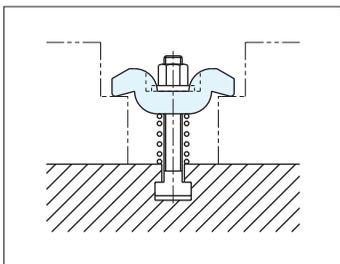

参照ページ

平ワッシャー



P.463 ▶

ジグ用割り座金



P.466 ▶