



RoHS対応

ERON®

ARM CLAMPS


PAT.P No.E-306

## アームクランプ

材質 鍛造S45C

熱処理 焼入HRC45

表面処理 黒染め

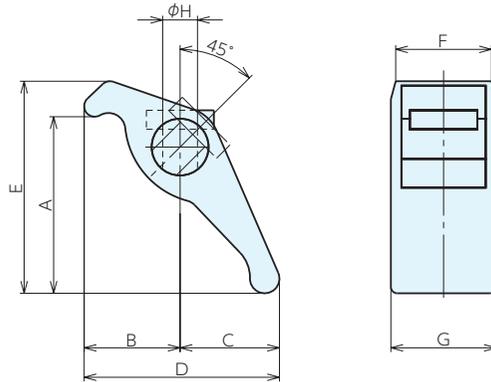

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリング  
エレメントクランピング  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

## 仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	クランプ範囲A	B	C	D	E	F	G	H	質量kg	価格
25276	AMC-3	M12	0~ 57	33	32	65	72	30	38	12.4	0.29	4,340
25277	AMC-4	M14	0~ 67	41	42	83	85	34	47	14.4	0.51	5,000
25278	AMC-5	M16	0~ 82	46	49	95	100	36	50	16.3	0.81	7,100
25279	AMC-6	M20	0~ 95	56	61	117	122	43	60	21.2	1.32	10,400
30941	AMC-7	M20	0~134	72	83	155	170	56	76	26	3.00	22,500

## 参照ページ

Tスロットナット



P.468 ▶

フランジナット



P.458 ▶

スタッドボルト



P.505 ▶