



RoHS対応

ERON®

REST BOLTS

No.E-321


## レストボルト

材質 S45C

熱処理 先端部焼入HRC40<sup>±</sup>6

表面処理 黒染め


●位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。

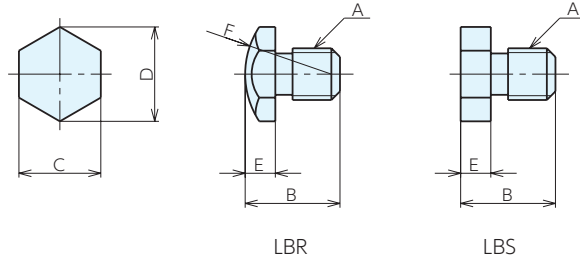

## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	質量g	価格
02920	LBR08	M 8×1.25	14.5	13	15.0	4.5	SR12	7	1,390
02921	LBR10	M10×1.5	18.0	17	19.6	6.0	SR16	17	1,600
02922	LBR12	M12×1.75	21.0	19	21.9	7.0	SR20	30	1,780
02923	LBS08	M 8×1.25	14.5	13	15.0	4.5	-	8	1,200
02924	LBS10	M10×1.5	18.0	17	19.6	6.0	-	18	1,390
02925	LBS12	M12×1.75	21.0	19	21.9	7.0	-	32	1,600

## 使用例

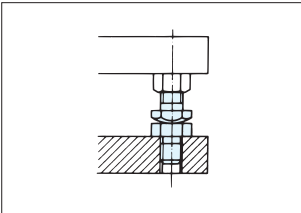

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング  
エレメントクランプピン  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引