



RoHS対応

ERON®

REST NUTS

No.E-300S


レストナット(Sタイプ)

材質 SCM420

熱処理 焼入HRC56±3

表面処理 黒染め

▽ (▽▽, ▽▽▽)

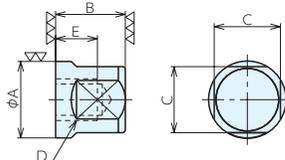


仕様・価格表

オーダーNo.	No.	D(並目)	A	B _{-0.013} ⁰	C	E	質量g	価格
39229	11304-11000S	M 8×1.25	18	15	14	9	25	5,710
39230	11304-21000S	M12×1.75	22	20	19	12	43	5,930
39231	11304-21100S	M12×1.75	36	30	27	22	210	6,230
39232	11304-31000S	M16×2	28	24	24	16	80	10,000
39233	11304-31100S	M16×2	56	34	46	22	600	10,500



▽ (▽▽, ▽▽▽)

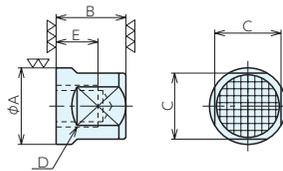


仕様・価格表

オーダーNo.	No.	D(並目)	A	B _{-0.05} ⁰	C	E	質量g	価格
39234	11304-12000S	M 8×1.25	18	15	14	9	25	6,090
39235	11304-22000S	M12×1.75	22	20	19	12	43	6,360
39236	11304-32000S	M16×2	28	24	24	16	75	10,000




▽ (▽▽, ▽▽▽)

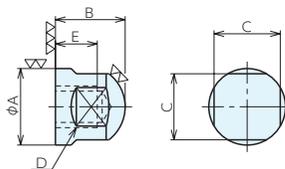

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	D(並目)	A	B _{-0.05} ⁰	C	E	質量g	価格
39237	11304-13000S	M 8×1.25	18	15	14	9	20	5,710
39238	11304-23000S	M12×1.75	22	20	19	12	40	5,930
39239	11304-33000S	M16×2	28	24	24	16	60	10,200

使用例

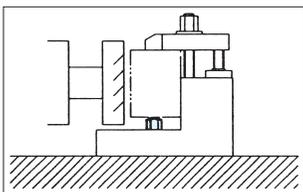

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランプ
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引