

RoHS対応

ERON®

SWIVEL NUTS


No.E-310

スィベルナット

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

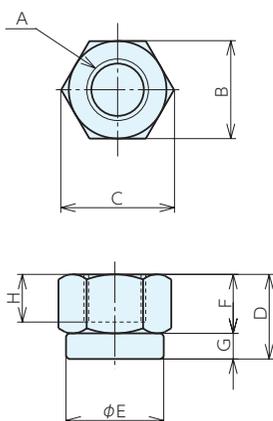


仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	質量g	価格
05153	SVN 8	M 8×1.25	13	15	12	13	8	4	5	15	570
05154	SVN10	M10×1.5	17	19.6	14	17	10	4	5	25	640
05155	SVN12	M12×1.75	19	21.9	16.5	19	11.5	5	6	30	770
05156	SVN14	M14×2	22	25.4	20	22	15	5	9	50	980
05157	SVN16	M16×2	24	27.7	24	24	18	6	11	65	1,170
16480	SVN20	M20×2.5	30	34.6	30	30	24	6	14	140	1,680

使用例

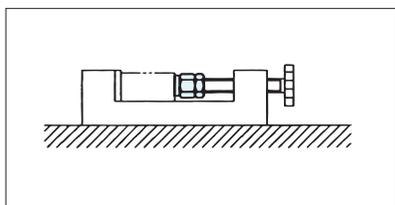

ベースエレメント

クランプユニット

ローケータング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引